

# 風乾氣爽

安静・節能・竭盡所能

台達 DC 直流雙渦輪多向循環扇



# DC 直流雙渦輪多向循環扇





台灣精品 2022

#### VCB2000T

#### 高效率輪葉與流道設計,風穩、勁強

結合省電 DC 變頻馬達,比市售交流馬達產品節能可達 67%, 低噪音僅 43 分貝 (1300CMH),使用更無擾; 專利雙輪葉,高效率實現大風量 (2000CMH)。



#### 超清晰操作顯示區

三段風量調整,最長八小時定時顯示,遠距離 也清楚,戴工作手套一樣好操作;在不拔除電 源插頭下能夠記憶前次使用狀態,方便下次直 接使用。



#### 多台串接,安全延長電源

側邊輔助延長電源插座,並內建電流保護開闊, 可延伸串接9台使用。3米長電源線,可收納 於把手處。



#### 三種出風角度

三種不同的擺放角度,輕鬆轉換應用情境,鎖定位置快速送風、強勁吹乾,出風安靜穩定且不震動, 適合公共場所、商場、旅館、辦公場域等通風循環。



0°水平直吹 地面送風,快速乾燥



45°仰角送風 壁面送風,加速空氣對流



90°垂直出風 間接送風,維持空氣循環

#### 超長送風距離

出風口頸縮設計,風量更為集中,送風距離達 10 公尺,高於傳統風機。



#### 垂直堆疊好收納

穩固卡槽設計,最高可堆疊 4 台 主機、易收納節省儲物空間。



#### 防塵濾網耐久保新

防塵濾網可阻絕空氣中灰塵與毛髮進入風扇; 旋轉固定式設計,可輕易拆卸後清洗。



#### 弧形工學把手設計


容易提握,攜帶移動更方便。



#### 嚴格落摔測試,堅固耐用


材料設計結構牢固、通過嚴格落摔試驗。




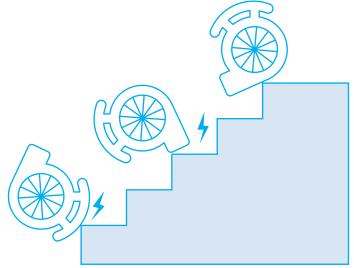



## 產品尺寸圖 單位:mm

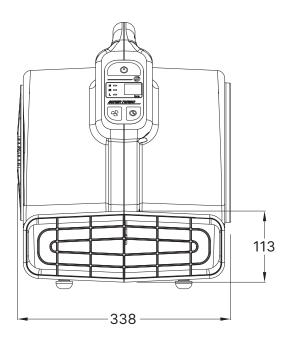

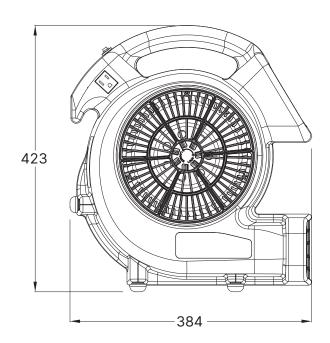

### 產品規格

型號 (PART NO.)	淨重 (kg)	額定電源 (VAC/Hz)	檔位	輸入功率 (W)	風量 (m³/h)	噪音 (dBA)
VCB2000T	5.6	110/60	低	25	1300	43
			中	47	1600	49
			高	82	2000	54

- 風量是本公司測試結果的中心值,有 ±10% 的公差範圍。
- 特性皆在額定電源下的數值。
- 規格若有變動,將不另行通知。



台達電子工業股份有限公司 33341 桃園市龜山區山鶯路 252 號

聯絡電話: 0800-005-966

 ${\sf Email: DELTA.VENTILATION@deltaww.com}$ 

www.deltaww.com AMR\_202309

