

安裝與操作說明書



遙控器配對影片


安裝前請先確認以下安全注意事項

！ 安全事項


1. 安裝及使用本產品前，請先閱讀此份說明書。
2. 為了您的安全，請於安裝前先關閉您家中的總電源，待組裝完成後，再開啟電源總開關。
3. 請依說明書安裝步驟，逐一完成吊扇安裝及電線連接。
4. 安裝吊扇需注意離地高度，應自地板起到葉片尾端的距離須達 2.3 公尺或以上。
5. 安裝工作必須由合格人員施行。
6. 非本產品所附屬之零配件，請勿與本產品搭配使用。
7. 為了避免危險，若電源線損壞，必須由製造商、代理商或合格的技師進行更換。
8. 吊扇轉動時，不可以有任何東西碰觸葉片葉架，以免造成危險，啟動運轉出輕微停頓及迴轉屬正常現象，不影響產品使用。
9. 本產品僅供室內使用，請勿安裝於戶外或潮濕場所。
10. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
11. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。

安裝前注意事項

1. 葉片末端與牆壁距離為 60 公分以上。
2. 葉片末端與地板距離為 230 公分以上。
3. 兩台以上吊扇並排安裝時，其間距 150 公分以上。
4. 請勿將吊扇安裝於照明燈具正下方，以免產生陰影搖晃現象。

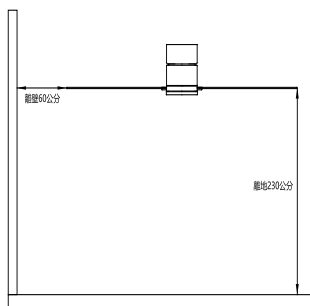


5. 安裝前請清點下列配件。(依機種不同配件可能會有部分差異)

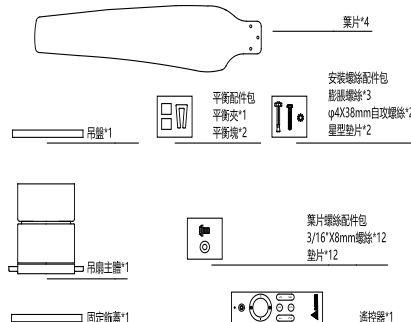


1. 安裝吊盤

- 1.1 本產品所附之吊盤可安裝於水泥天花板及木質天花板上。
- 1.2 安裝水泥天花板前請先將內附三支膨脹螺絲（俗稱壁虎）固定至天花板上，鋼索固定膨脹螺絲安裝位置須避開電源線路出線孔。(圖 1)
- 1.3 將吊盤安裝孔穿過已固定膨脹螺絲，並於貼平天花板後，分別以膨脹螺絲所附的螺母及平墊片鎖緊固定。(圖 1)
- 1.4 安裝於木質天花板時，其木材需穩固且厚度至少達 2.5 公分以上。
- 1.5 請將吊盤平面直接貼平於木質天花板上，並自螺絲包中取出兩支自攻螺絲以及星型墊片，直接鎖緊至木質天花板。(圖 2)

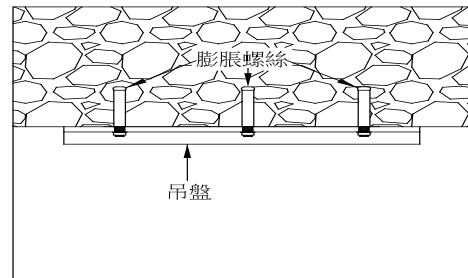


(圖 1)

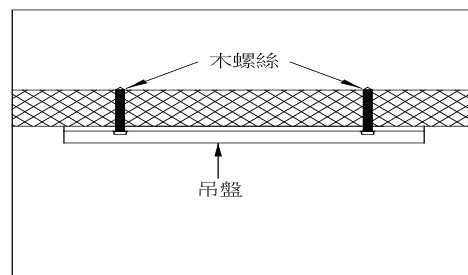

(圖 2)

2. 安裝葉片


取出葉片並取下塑膠套，分別將葉片放置葉架上，並將葉片的 3 個圓孔對準中框的 3 個螺絲孔後，自螺絲包中取出葉片螺絲與平墊片予以鎖緊，需確實將葉片螺絲與螺絲孔螺牙對正後才可予以鎖緊 (圖 3)

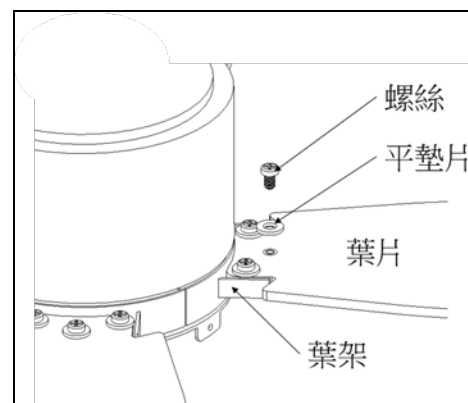



(圖 3)

3. 懸吊吊扇/電氣配線


- 3.1 將吊扇主體舉起使掛勾勾入吊盤上的掛耳內。(圖 4)
- 3.2 配線請遵守當地電氣與安全規範。
- 3.3 不可將開關設置於浴室內可及之處。
- 3.4 依照接線圖連接電源線。(圖 5)
- 3.5 請安裝專用的漏電斷路器且以無熔線斷路器配電線路全極切斷，此方法在每一極的接觸點切斷後有 3 mm 以上的距離。
- 3.6 電源線路連接後，將防墜鋼索以膨脹螺絲所附的螺母鎖緊固定，若為木質天花板則用自攻螺絲及星型墊片進行固定。(圖)

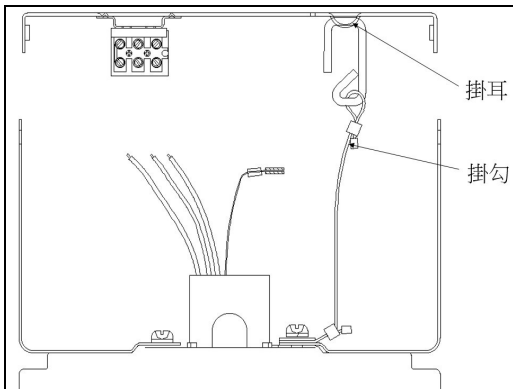

(圖 4)

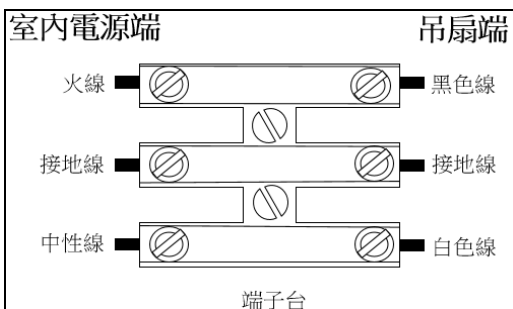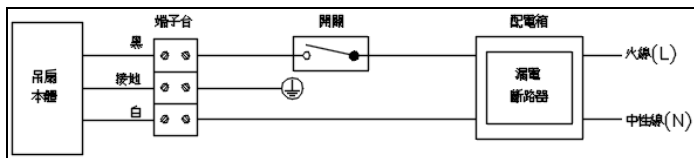


(圖 5)

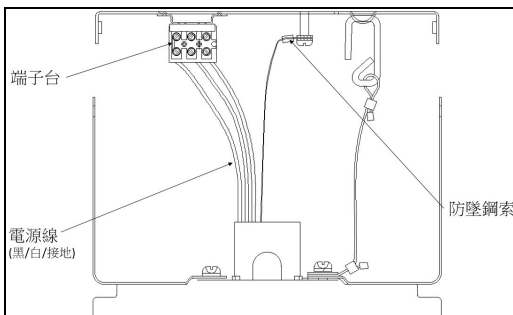

(圖 6)

4. 固定吊鐘


- 4.1 固定吊鐘前，請將電源線與防墜鋼索整理好，以便於吊鐘安裝與固定。
- 4.2 旋開吊盤側邊的 3 支螺絲，並取下其中 1 支螺絲，再將吊扇主體往上提起，使吊扇主體側邊的圓孔對準吊架螺絲孔位，再鎖上 3 支螺絲固定吊鐘。(圖 7)
- 4.3 吊鐘安裝固定後，請確認所有電線與防墜鋼索均無外露情形。

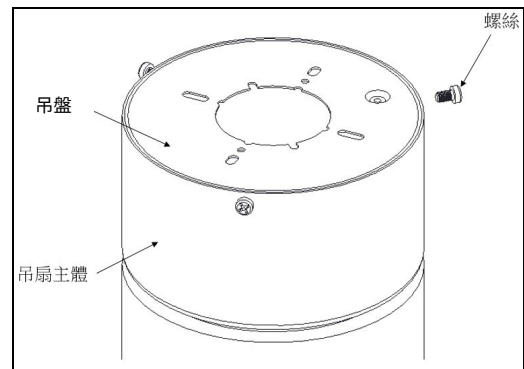

(圖 7)

5. 安裝固定飾蓋(若有接續加裝 Delta 燈具此步驟可省略)

- 5.1 取下安裝盤的 3 支螺絲，使飾蓋側邊的 3 圓孔對準安裝盤 3 處螺絲孔位，再鎖上 3 支螺絲固定飾蓋。(圖 8)

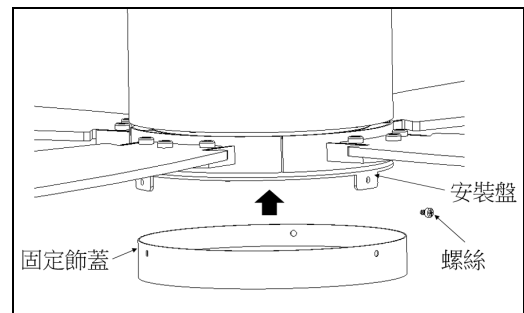


(圖 8)

6. 遙控器主要功能操作說明

6.1 電池安裝

 將遙控器背面之電池背蓋下推即可把電池背蓋拿起，使用兩顆 1.5V/AAA 電池依標示方向裝入，安裝後再蓋回電池背蓋。(圖 9)


 



(圖 9)



6.2 配對


開啟總電源的 10 秒內，長按遙控器中間配對鍵 5 秒即配對成功，可開始操作吊扇；若無法正常操作，則需要重新上電，重複上述操作，再次配對。(圖 10)

6.3 按鍵功能定義:

風扇控制按鈕	操作說明
	風扇電源按鈕 按下按鈕打開風扇電源 再次按下按鈕關閉風扇電源
	轉速調整按鈕 按下按鈕可以選擇需要適當轉速 按鈕數字越大轉速越高
	正反轉按鈕 按下按鈕選擇吊扇反轉或正轉

此功能需另加裝 Delta 燈具


照明控制按鈕	操作說明
	照明電源按鈕 按下按鈕打開照明電源 再次按下按鈕關閉照明電源 (燈泡型燈具按此鍵切換亮燈數)
	亮度調整按鈕(燈泡型燈具不適用) 按下按鈕可以選擇適當亮度

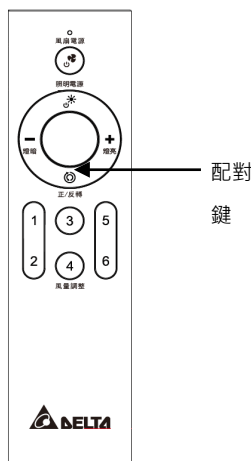

(圖 10)

7. 葉片平衡(此步驟,僅於安裝後運轉出現過大搖晃時)

 - 7.1 檢查各部位螺絲是否安裝牢固，尤其是接頭部位。
- 7.2 啟動高速檔，判斷電扇搖晃程度。
- 7.3 輕微搖晃屬正常現象，不須另作平衡，若搖晃程度過大可利用平衡夾來判斷所夾取的位置。(圖 11)
- 7.4 從葉片中，找出最平穩的葉片，再針對此葉片進行平衡夾前、中、後細部調整，找出最適當的平衡點。
- 7.5 在此平衡點葉片背面貼上平衡片，再將平衡夾取下，即完成。



(圖 11)

維修保養

警告：清潔維護前請先將電源關閉。每年應該進行維修保養。

注意事項：

1. 切勿使用汽油、苯、稀釋劑或者其他諸如此類的化學品擦拭吊扇。
2. 切勿讓水進入電動機。
3. 切勿把塑料部品浸入高於溫度 60°C 的水中。
4. 使用乾抹布將葉片上的灰塵清除。
5. 在清除灰塵時，要注意不可壓到葉片，使葉片變形。

故障排除


倘安裝或使用後，發生吊扇不轉時，請依下列說明逐一檢查確認：

1. 檢查家中電源開關。
2. 檢查電路或是保險絲是否有問題。
3. 更換遙控器電池。
4. 遙控器是否配對成功。
5. 當以上檢查均無異狀時，請聯繫您的經銷商或撥打客服專線。

警告

1. 運轉中請勿將手指伸入以免受傷。
2. 機體請勿噴到水，會造成馬達故障。
3. 發生異常時(燒焦味等)須停止運轉功能，將電源關閉。在異常的狀態下繼續運轉，會因發熱引起火災，或觸電情況產生。請洽詢購買時的經銷商或修理站。
4. 請勿自行進行修理工作以避免火災及觸電的發生。請洽詢購買時的經銷商或修理站。

尺寸圖

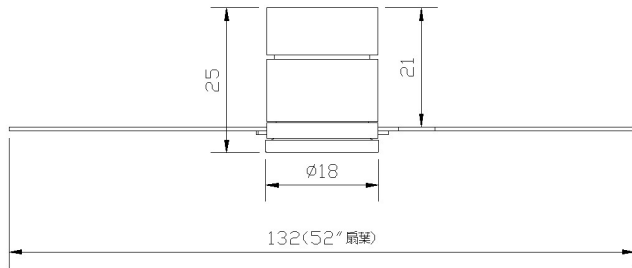

單位:cm

規格表

型號	電壓 V	頻率 Hz	消耗 功率 W	最大 轉速 RPM	能源 效率 m ³ /min/W	重量 KG
VCA524LT-DBFWH	110	60	31	190	15	6.7

限用物質含有情況標示聲明

設備名稱: DC 直流吊扇 型號 (型式): VCA524LT-DBFWH Equipment name Type designation (Type)		限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
單元 Unit	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)	
扇葉	○	○	○	○	○	○	
外殼	-	○	○	○	○	○	
馬達	-	○	○	○	○	○	
控制器	-	○	○	○	○	○	
遙控器	-	○	○	○	○	○	

備考1. "超出0.1 wt%"及"超出0.01 wt%"係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1: "Exceeding 0.1 wt%" and "exceeding 0.01 wt%" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. "○"係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. "-"係指該項限用物質為排除項目。
Note 3: The "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

產品保證卡

購買日期	年 月 日
產品型號	<input type="checkbox"/> VCA524LT-DBFWH
經銷章	

◎ 保證內容

本保證卡享有產品自購買日起三年免費服務，遙控器保固一年，但如有下列情形之一者，雖在保證期間內，亦得酌收成本費或服務費：

1. 未出示本保證卡，或無購買日期或未蓋經銷者章。
2. 安裝錯誤而導致之損壞。
3. 自行或委託未經原廠授權維修廠商拆卸、改裝或更換非原廠零件。
4. 使用非原廠製造或指定產品耗材或不適配裝置導致商品的損壞。
5. 非本公司進口之商品，將不予以保固。
6. 經安裝後購買人自行搬移或運送所發生破損。
7. 因天災地變等意外或受不可抗力所導致損壞。
8. 缺乏保養造成元件故障損壞。
9. 使用者未依「使用說明書」指示操作使用，或因使用者之其他過失行為，導致商品故障或事故發生。
10. 到府檢修僅限本島，外島售後服務需酌收相關交通運輸費。
11. 保固期內維修，依原保固期予以保固。
12. 保固期外維修，維修零件保固 1 年。
13. 購買配件保固期為 1 年，發票日期起算 1 年。
14. 由於使用環境因素所造成的元件故障或損壞，如：硫磺、鹽害、化學物質、沼氣、油酸、粉塵、棉絮或其他異物入侵...等狀況，使用於營業地點、工廠或公共場所(非家用)之商品，保固 1 年。
15. 防潑、抗水與防塵功能非永久狀態，並可能隨日常使用造成的耗損而使效果下降。

委製商/經銷商：台達電子工業股份有限公司

地址：33341 桃園市龜山區山鶯路 252 號

免付費客服電話：0800-005-966

電子郵件信箱：DELTA.VENTILATION@deltaww.com

www.deltaww.com

本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且不另行通知