

## Staccato (高温型)

### 製品特徴

- 固有エネルギー消費効率147lm/W
- HID / 水銀灯400W 相当
- 動作温度 -40°C~+70°C 電力低下なし
- 過酷な環境にも適応 する防塵防水性 (IP66)と耐衝撃性 (IK10)
- 全製品に0-10V調光制御を搭載
- 設置性を高める豊富なオプション  
(フック、ブラケット、サスペンションロープ etc.)

 
### アプリケーション



倉庫



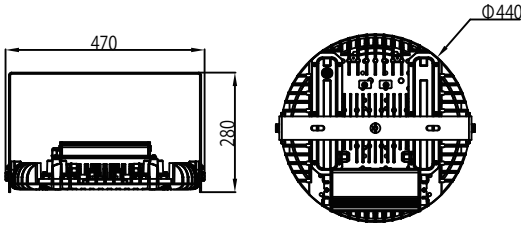
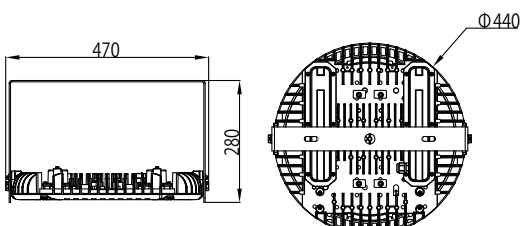
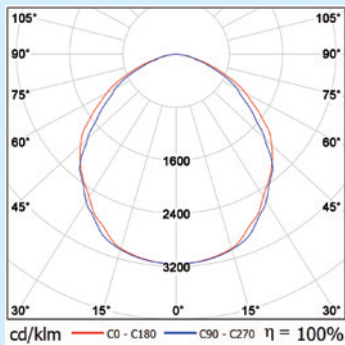
工場



産業



運輸

	HBEFD5G11J	HBEFF5G11J	HBEFK5G1NJ	HBEFR5G1NJ
定格光束	18,300 lm	22,100 lm	29,200 lm	37,500 lm
定格電圧	AC 100-277 V			
消費電力	130 W	150 W	200 W	250 W
固有エネルギー消費効率(lm/W)	141	147	145	150
平均演色評価数	> Ra 80			
光源色	5000K (光源色変更可:4000K)			
力率	≥ 0.9			
オプティック	110°			
動作環境温度	-40°C / +70°C			200-277V: -40~70°C 100V :-40~60°C
光源寿命	100,000 時間 (L70/B50) / 70,000 時間 (L80/B10)			
重量	10 kg		本体 8.3 kg 電源 2.0 kg	
取付方法	直付け型 / 吊下げ型 / 投光器型			
付属品 / オプション	スチルワイヤーロープ			
電源タイプ	内蔵型		別置き型	
対応電源型番			HBIF200GAK	HBIF250GAO
寸法				
配光曲線				
備考	<p>上記のルーメン出力は光源色5000Kに基づいております。</p> <p>製品仕様とルーメン出力は適用される光源色により異なる可能性があります。</p> <p>※製品は換気の良いオープンスペースでご使用ください。</p> <p>上記消費電力は220V使用時の数値です。</p>			