


60 W/20 W USB Socket Outlets

高効率で、気軽な充電を可能する「壁コンセントタイプ」



室内から公共スペースまでさまざまな場所で充電、快適な生活を実現

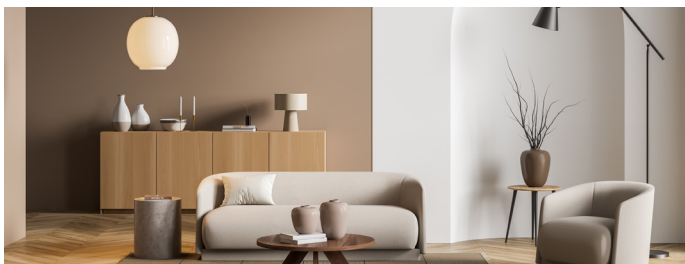

室内空間

最適なインテリアデザイン

適用 リビング、寝室、書斎



家具

スマートホームをアップグレード

適用 机、サイドテーブル、ベッドサイド、など



商用

高効率充電、快適ワーク

適用 オフィス、会議室、ホテル、喫茶店



公共エリア

必要な時にいつでも充電

適用 空港、駅(鉄道、地下鉄、バス)、図書館



高出力・高性能

- USB デュアルポート 最大出力 60 W
- iPhone15 (15pro) を 30 分で 50% 充電
- 携帯電話、ノートPC、その他電子機器に使用可能



優れた拡張性

- 各種ブランドメーカーのソケットに対応可能なモジュラー設計
- ACソケットまたは照明スイッチと組み合わせ可能 (max 3pcs)
- 多様なソケットと互換性を持ち、取付けが簡単



高い信頼性

- 挿抜耐久性は平均で 10,000 回以上
- 各国の安全規格に準拠: CB、BSMI、PSE、LPS、UL94 V-0、その他
- 各国主要ブランドの電子機器との充電互換性テストを実施
- 主要保護回路内蔵: OCP、OVP、OTP、OPP、SCP*

* OCP: 過電流保護、OVP: 過電圧保護、OTP: 過熱保護、OPP: 過負荷保護、SCP: 出力短絡保護



環境にやさしいデザイン

- コネクタレスで環境に優しいデザイン
- 業界をリードする 92% のエネルギー変換効率により、エネルギーの無駄を削減
- 持続可能な未来のために、製造自動化とリサイクル可能な材料を採用

主な仕様

		60 W USB-C+C Socket Outlets	60 W USB-A+C Socket Outlets	20 W USB-A+C Socket Outlets
壁コンセント				
				
ポート		USB-C + C	USB-A + C	USB-A + C
奥行		44.1 mm	43.2 mm	43.7 mm
AC 入力		100 - 132V _{AC} / 1.6A 50 - 60Hz		100 - 132 V _{AC} / 0.8 A 50 - 60 Hz
DC 出力	シングル ポート	Max. 60 W (USB-C) 環境温度: 35°C	Max. 60 W (USB-C)	Max. 20 W (USB-C)
	デュアル ポート	30W (USB-C)+30W (USB-C) or 45W (USB-C)+10W (USB-C)	36W (USB-C) 12W (USB-A)	7.5 W (USB-C) 7.5 W (USB-A)
定格出力		USB-C/C: 5V 3A/9V 3A/ 15V 3A/ 20V 3A	USB-C: 5V 3A/9V 3A/15V 3A/20V 3A, USB-A: 5V 2.4A	USB-C: 5V 3A/9V 2.22A/12V 1.67A USB-A: 5V/2.4A
DOE 規制		VI		
安全性規格		CB, BSMI, PSE, IEC 62368		
保護回路		過電流保護: Overcurrent protection (OCP), 過電圧保護: Overvoltage protection (OVP), 過熱保護: Overtemperature protection (OTP), 過負荷保護: Overload protection (OPP), 出力短絡保護: Output short circuit protection (SCP)		
通信プロトコル		PD3.0, BC1.2, Apple Mode (2.4 A)		
本体色		ホワイト、ブラック	ホワイト、グレイ	

オプション: ソケットフレーム

カラーフレーム



Lily-White
(リリーホワイト)



Elegant Silver
(エレガントシルバー)



Royal Black
(ロイヤルブラック)

省スペースフレーム





Japan



https://www.deltaww.com/pd_charging/en/

すべての記載内容および仕様は予告なく変更される場合があります。Y2024/02

© 2024 Delta Electronics, Inc. All Right Reserved.