

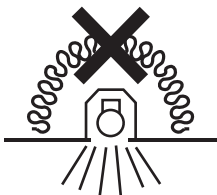
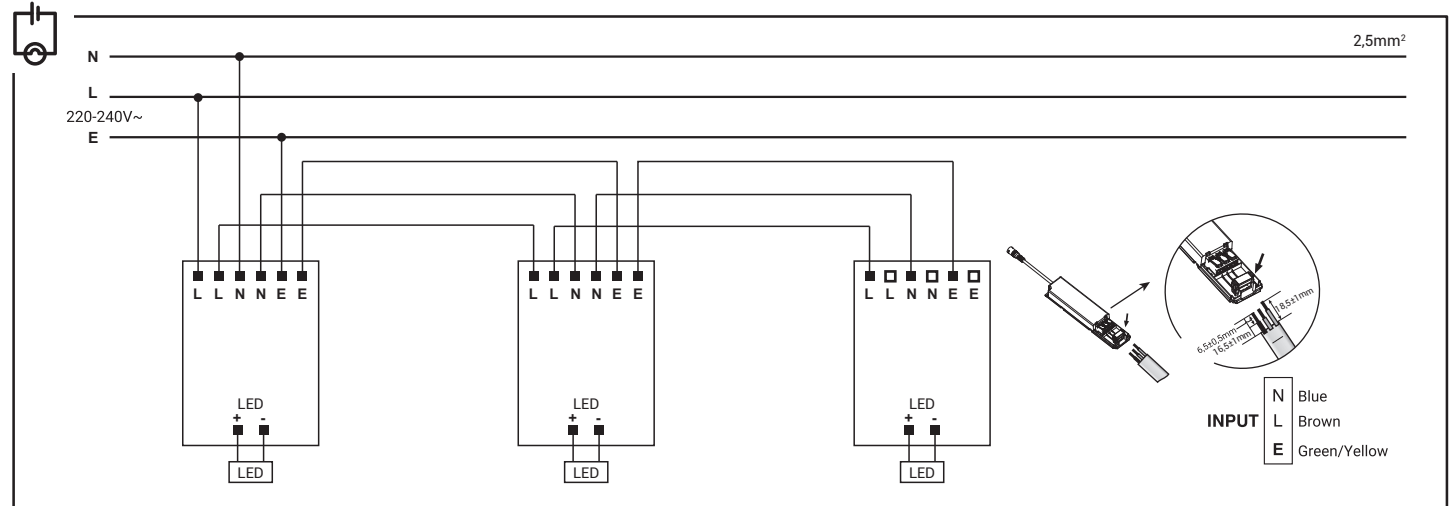


AlbedoEco BL Rad.

LSHD05PACR6340-ML

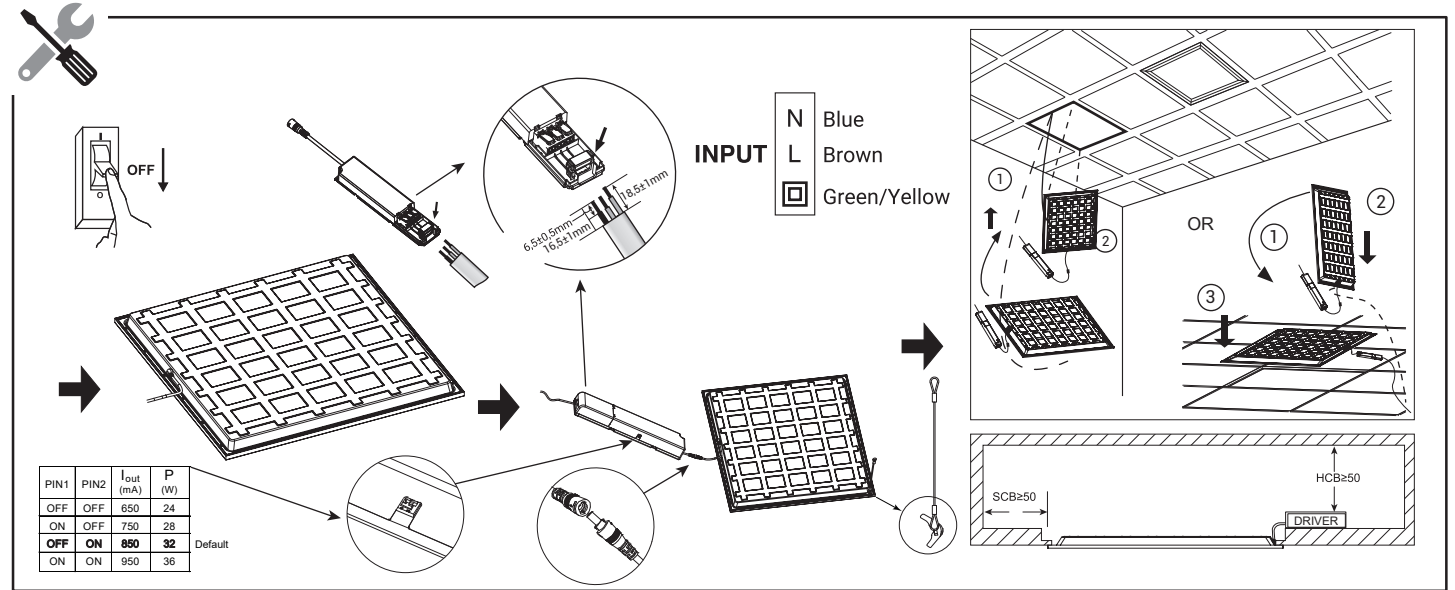

Instruction Manual | Bedienungsanleitung | Manual de instrucciones | Manuale d'istruzioni | Manuel d'instructions | Handleiding | Návod k použití

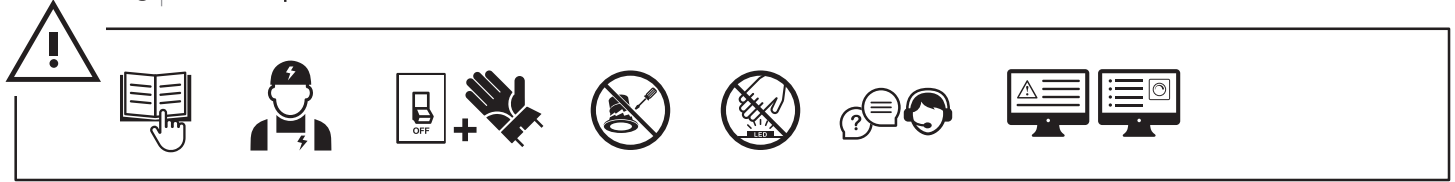

The luminaires is not suitable for covering with thermally insulating material.
Die Leuchte ist nicht für Abdeckung mit Wärmeisolierung geeignet.
La luminaria no es apta para su revestimiento con material termoaislante.
Non coprire con materiale termoisolante.
Luminaires ne pouvant pas être recouverts d'un matériau isolant thermique.
De lamp is niet geschikt voor bedekking met thermisch isolatiemateriaal.
Svitidlo nesmí být překryto tepelným izolantem.

**This product contains a light source of energy efficiency class **
**Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **
**Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética **
**Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica **
**Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique **
**Dit product bevat een lichtbron met energie-efficiëntieklasse **
**Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti **

The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed.
Das Anschlusskabel dieser Leuchte darf nicht ausgetauscht werden. Wenn das Anschlusskabel beschädigt ist, muss die ganze Leuchte entsorgt werden.
El cable exterior flexible de este sistema de iluminación no se puede cambiar. Si el cable se daña, hay que desechar todo el sistema de iluminación.
Il cavo flessibile esterno e il filo elettrico di questa illuminazione non si possono sostituire. Se si danneggiano, l'illuminazione deve essere buttata via.
le câble ou le cordon extérieur souple de ce luminaire ne peut pas être remplacé; si le câble est endommagé, le luminaire doit être détruit.
De buitenste buigbare kabel/het snoer van deze verlichting kan niet worden vervangen. Wanneer kabel of snoer beschadigd is, moet de hele verlichting worden vernietigd.
Přívodní kabel tohoto svítidla nesmí být měněn. Je-li poškozen, musí být svítidlo zlikvidováno jako celek.

The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.
Das in dieser Leuchte enthaltene Leuchtmittel darf nur durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder entsprechend qualifiziertes Fachpersonal ausgetauscht werden.
La fuente de iluminación de esta luminaria solo debe ser sustituida por el fabricante o su agente de servicio, o en su caso, por personal cualificado.
La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita esclusivamente dal produttore, dal suo rappresentante o da una persona similmente qualificata.
La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
De lichtbron in deze lamp mag alleen worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceagent of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon.
Zdroj světla v tomto svítidle smí být vyměněn pouze elektrikářem, nebo servisním agentem výrobce.

AlbedoEco BL Rad.


LSHD05PACR6340-ML



Instruction Manual | Bedienungsanleitung | Manual de instrucciones | Manuale d'istruzioni | Manuel d'instructions |
 Handleiding | Návod k použití



 P I U Ta




L (mm)

W (mm)



 H (mm)



Protection Class

LSHD05PACR6340-ML	32W	200mA	220-240V~	-30°C~+40°C	595	595	33	IP20	IP40	Class II
-------------------	-----	-------	-----------	-------------	-----	-----	----	------	------	----------

