


HIGH BAY

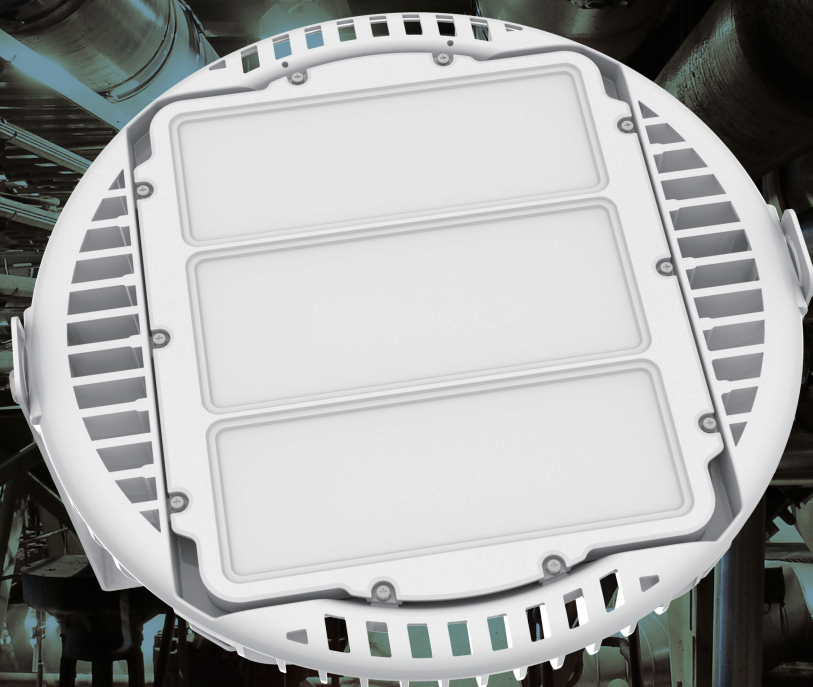

高天井燈

Staccato 75C Series

惡劣環境的實惠選擇

- 發光效率高達147lm/W
- 操作環溫範圍寬廣
- 增強玻璃結構, 適應各種嚴苛條件
- 支援多樣化安裝方式, 掛勾, 鋼管等

應用



工業廠辦





倉儲



重工業

www.deltaww.com

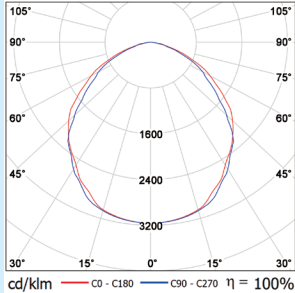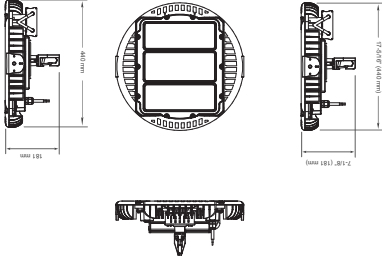

	HBEBD5G11E	HBEBF5G11E	HBEBK5G11E
輸出流明	18,300 lm	22,100 lm	28,000 lm
額定電壓	AC 220-240V		
發光效率	141 lm/w	147 lm/w	140 lm/w
消耗功率	130 W	150 W	200 W
演色性	> Ra80		
色溫	5000K (Other CCT Available: 4000K)		
操作溫度	-40°C ~ +75°C		
	當溫度超標, 保護機制將會為動態緩慢調降瓦數以確保產品壽命, 並且當環境溫度下降後, 將會自動回復		
功率因子	≥ 0.95		
發光角度	110D (Tempered-Glass)		
LED壽命	100,000 Hrs L70/B50 / 70,000 Hrs L80B10		
保固	5 Years		
重量	10KG		
控制介面	0-10V (Optional: DALI)		
安裝介面	掛勾 / 壁掛 / 鋼管		
配件選項	U型支架 / 抗震橫桿		
配光曲線	 <p>cd/klm — C0 - C180 — C90 - C270 η = 100%</p>		
尺寸圖			
備註	<p>上表的輸出流明是以5000K色溫為基準。</p> <p>對應不同色溫或控制介面, 產品型號將有所調整。產品需要安裝在通風良好的開放空間</p>		



台北市內湖區瑞光路186號
電話: + 886 2 8797 2088
傳真: + 886 2 6606 3308
email: LS.Sales@deltaww.com



buildings.deltaww.com

All specifications are subject to change without notice. Copyright © Delta Electronics, Inc. All rights reserved.

Staccato Series_cht_202301