



高天井燈

Legatto Radiant Series

光輸出效率最佳

- 發光效率高達170lm/W
- 優雅外型, 極簡設計概念
- 多樣化安裝方式, 掛勾, 鋼管等
- 高度整合紅外線感測器

應用



工業廠辦



倉儲





運輸維修場域



展示大廳

www.deltaww.com

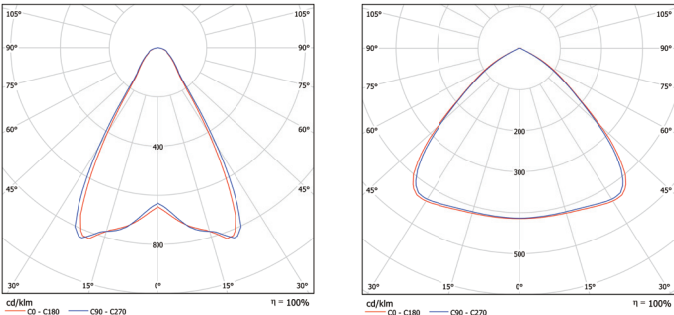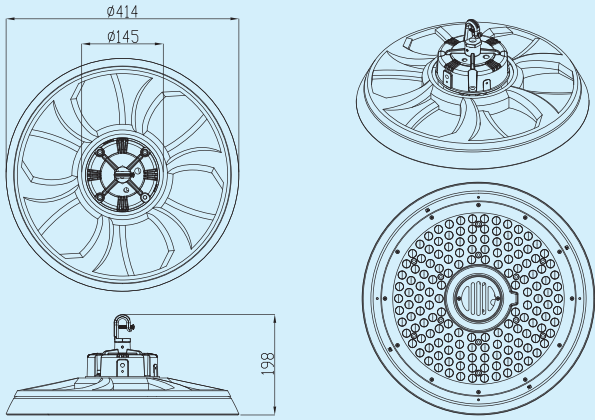

	SBDBC5H00E-2	SBDBE5H00E-2	SBDBI5H00E-2	SBDBM5H00E-2	SBDBN5H00E-2
輸出流明	20,400 lm	23,800 lm	27,200 lm	30,000 lm	33,000 lm
額定電壓	220-240 V				
發光效率	170 lm/W	170 lm/W	170 lm/W	167 lm/W	165 lm/W
消耗功率	120 W	140 W	160 W	180 W	200 W
演色性	≥ 80 Ra				
色溫	5000 (4000K Available)				
操作溫度	Ta : -40~60+°C				
	當溫度超標, 保護機制將會為動態緩慢調降瓦數以確保產品壽命, 並且當環境溫度下降後, 將會自動回復				
功率因子	≥ 0.9				
發光角度	100° / 60° (option)				
保固	5 Years				
重量	3.5 KG				
控制介面	0-10 V				
安裝介面	掛勾 / 固定式 / 鋼管				
配件選項	U型支架 / 紅外線感應器				
配光曲線					
尺寸圖					
備註	<p>另有色溫可選: 4000K, 另有不同發光角度可選: 100° 對應不同色溫及發光角度, 產品型號將有所調整</p>				



台北市內湖區瑞光路186號
電話: + 886 2 8797 2088
傳真: + 886 2 6606 3308
email: LS.Sales@deltaww.com



buildings.deltaww.com

All specifications are subject to change without notice. Copyright © Delta Electronics, Inc. All rights reserved.

Legatto Radiant Series_cht_202301