



高天井燈

Cerratto Series

CP值最高的天井燈方案

- 優異的抑制眩光能力, UGR<22
- 支援多樣化安裝方式, 掛勾, 鋼管等
- 優美典雅外型
- 輕量化設計

應用



工業廠辦





倉儲



運輸維修場域

www.deltaww.com

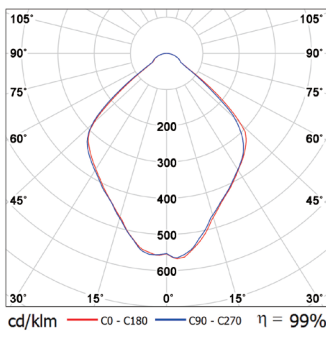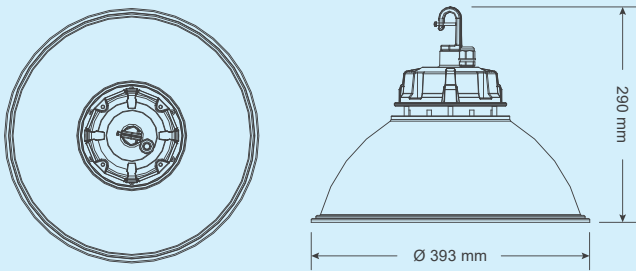

	LCDB85900E	LCDBD5900E	LCDBF5900E
輸出流明	12,500 lm	19,100 lm	21,700 lm
額定電壓	110-277V		
發光效率	147 lm/w	147 lm/w	140 lm/w
消耗功率	85 W	130 W	155 W
演色性	≥ 80 Ra		
色溫	5000 (4000K Available)		
操作溫度	Ta : -40~55+°C		Ta : -40~50+°C
	當溫度超標, 保護機制將會為動態緩慢調降瓦數以確保產品壽命, 並且當環境溫度下降後, 將會自動回復		
功率因子	≥ 0.9		
發光角度	90°		
防護等級	IP66/IK10		
重量	3.2KG		
控制介面	0-10V		
安裝介面	掛勾 / 固定式 / 鋼管		
配件選項	U型支架		
配光曲線	 <p>cd/klm — C0 - C180 — C90 - C270 $\eta = 99\%$</p>		
尺寸圖			
備註	另有色溫可選: 4000K, 對應不同色溫及發光角度, 產品型號將有所調整		



台北市內湖區瑞光路186號
電話: + 886 2 8797 2088
傳真: + 886 2 6606 3308
email: LS.Sales@deltaww.com



buildings.deltaww.com

All specifications are subject to change without notice. Copyright © Delta Electronics, Inc. All rights reserved.

Cerratto Series_cht_202301