



線型燈

VEGA Series

輕量、防水 提供均勻廣角柔和照明

- 發光效率高達154 lm/w
- 專用快速卡扣固定燈具，節省安裝工時
- 具備背向照明，空間更加明亮
- 極輕量化設計

應用



停車場



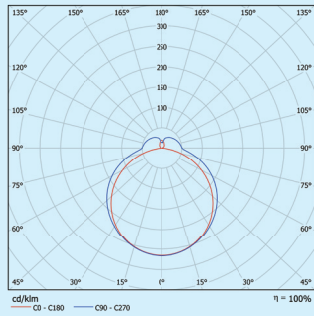
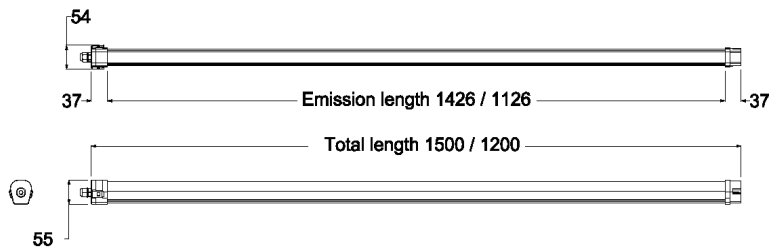
工業廠辦



倉儲



生產線

	BA-EL426ILG1N	BA-EL426ILG1N	BA-EL540ILG1N	BA-EL540NLG1N
長度	1,200 mm		1,500 mm	
額定電壓	220-240 Vac, 50/60 Hz, Flicker Free			
輸出流明	4,000 lm		6,000 lm	
消耗功率	26 W		40 W	
演色性	> 80 Ra			
色溫	4000 K	5000 K	4000 K	5000 K
操作溫度	-30~40 °C			
功率因子	> 0.9			
發光效率	154 lm/w		150 lm/w	
安規	IEC 61000-3-2 Class C Harmonic (1-40)/ THD (Total Harmonic <20%)/ CE/ RoHS			
LED壽命	L80B10>50,000 hrs at Ta=25 °C			
保固	5 Years			
電氣防護等級	Class II			
防護等級	IP65/IK08			
重量	525 g		615 g	
最大串接數量 (10A ABB MCB s200 series)	N.A.			
耐燃及耐壓規格	熾熱線測試 850 °C/ 4kV Hi-Pot 耐壓			
安裝介面	N.A.			
電源形式	不可替換式			
發光長度	1126 mm		1426 mm	
配件選項	Include: 2 x 夾具 Optional: 2 x SS316L 耐震夾具			
配光曲線				
尺寸圖				



台北市內湖區瑞光路186號
電話: + 886 2 8797 2088
傳真: + 886 2 6606 3308
email: LS.Sales@deltaww.com



buildings.deltaww.com

VEGA Series_cht_202301
All specifications are subject to change without notice. Copyright © Delta Electronics, Inc. All rights reserved.