

STREET LIGHTING



路燈

SLDF Series

簡潔外觀 超高能效戶外智慧型照明燈具

- 電源供應器及LED光源採模組化設計，易於更新升級
- 燈具突波防護等級10KV
- 通過17級風以上風洞測試
- 通過3G ANSI C136.31震動測試

應用



道路照明



人行道照明



景觀照明





公園照明

www.deltaww.com



| | SLDF3Y2M 1BT-1C | SLDF3N2M 1BT-1C | SLDF4Y2M 1BT-1C | SLDF4N2M 1BT-1C | SLDF7Y2M 1BT-1C | SLDF7N2M 1BT-1C | SLDF7Y2M 1BT-2C | SLDF7N2M 1BT-2C | SLDFAY2M 1BT-1C | SLDFAN2M 1BT-1C | SLDFEY2M 1BT-1C | SLDFEN2M 1BT-1C | SLDFEY2M 1BT-2C | SLDFEN2M 1BT-2C |
|--------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 額定輸出流明 | 3,500 lm | | 5,250 lm | | 9,750 lm | | | | 14,700 lm | | 18,000 lm | | 20,000 lm | |
| 額定電壓 | 110/220 Vac, 50/60 Hz | | | | | | | | | | | | | |
| 額定消耗功率 | 25 W | | 35 W | | 65 W | | | | 100 W | | 130 W | | | |
| 額定發光效率 | 155 lm/W | | 150 lm/W | | 150 lm/W | | 155 lm/W | | 150 lm/W | | 150 lm/W | | 160 lm/W | |
| 演色性 | >70 Ra | | | | | | | | | | | | | |
| 色溫 | 3,000 K | 5,000 K | 3,000 K | 5,000 K | 3,000 K | 5,000 K | 3,000 K | 5,000 K | 3,000 K | 5,000 K | 3,000 K | 5,000 K | 3,000 K | 5,000 K |
| 操作溫度 | -20~50 °C | | | | | | | | | | | | | |
| 功率因子 | > 0.92 | | | | > 0.95 | | | | | | | | | |
| 防護等級 | IP66 | | | | | | | | | | | | | |
| 安規 | CNS15233/ 全台報告/ RoHs | | | | | | | | | | | | | |
| LED壽命 | L70 > 50,000 hrs | | | | | | | | | | | | | |
| 重量 | 2.9 Kg | | | | 5.3 Kg | | | | 7.2 Kg | | | | | |

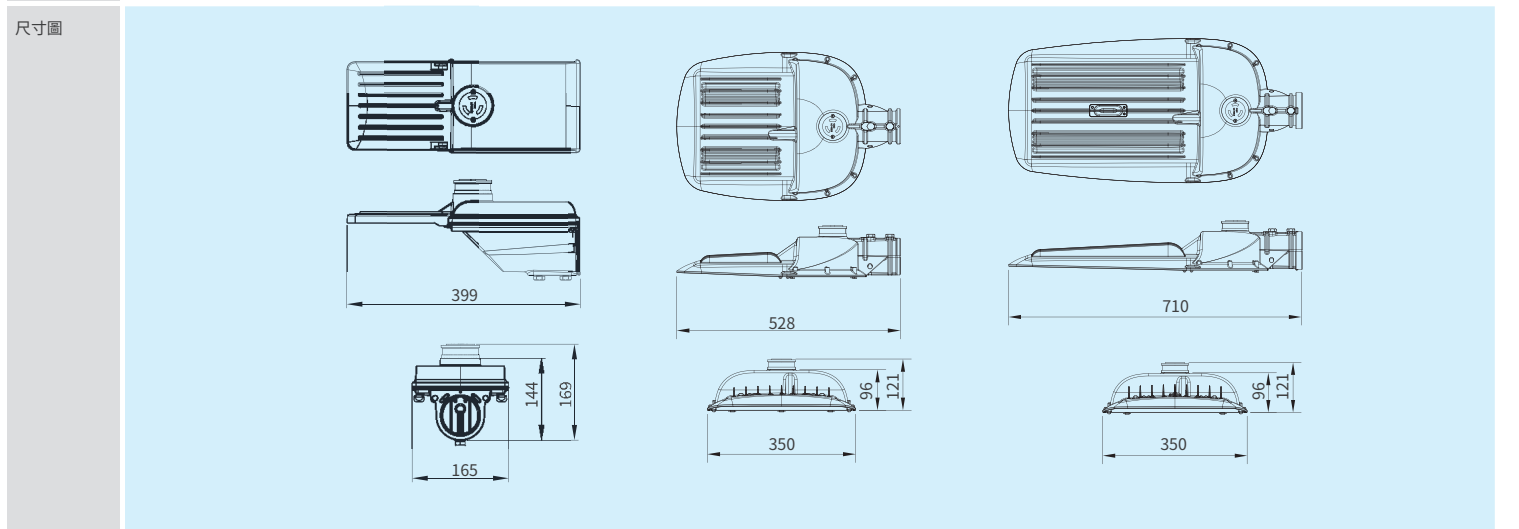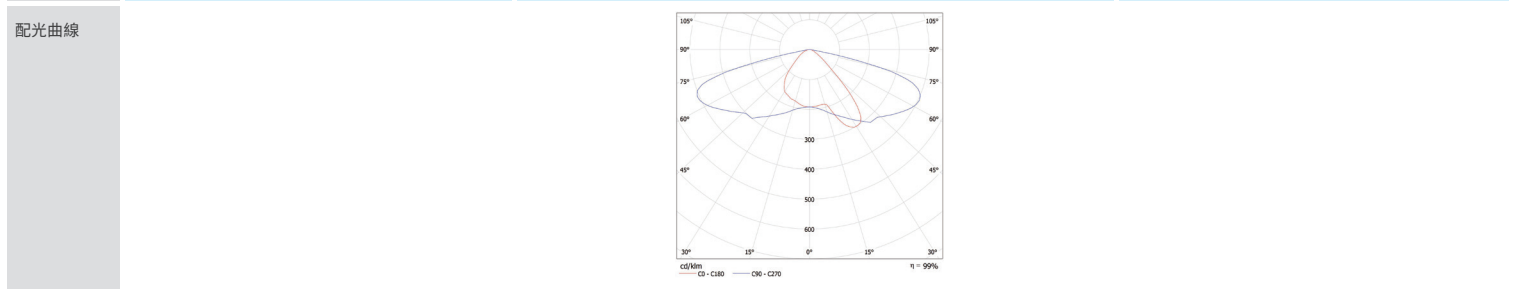

台北市內湖區瑞光路186號
 電話: + 886 2 8797 2088
 傳真: + 886 2 6606 3308
 email: LS.Sales@deltaww.com



buildings.deltaww.com

SLDF Series_cht_202301
 All specifications are subject to change without notice. Copyright © Delta Electronics, Inc. All rights reserved.