


STREET LIGHTING

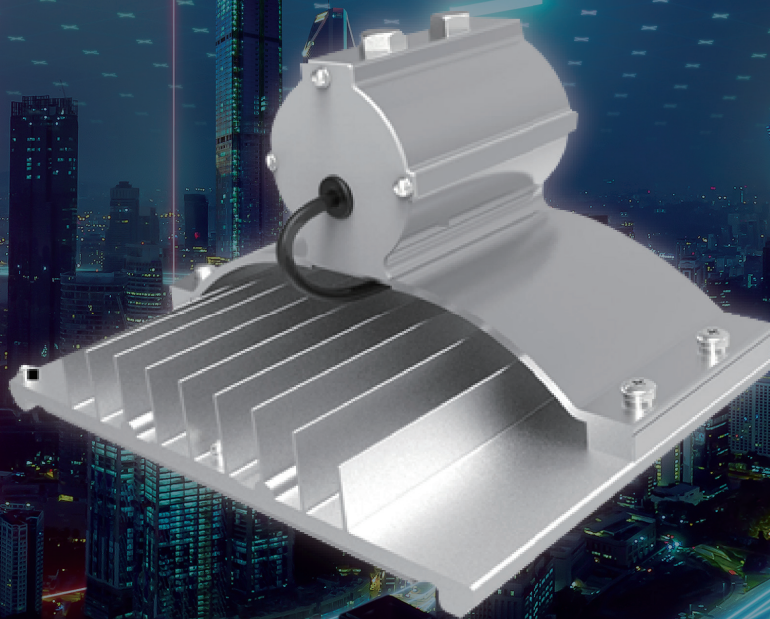

## 路燈

# SLDD Series

造型輕巧 超高能效戶外智慧型照明燈具

- 電源供應器及LED光源採模組化設計，易於更新升級
- 燈具突波防護等級10KV
- 通過17級風以上風洞測試
- 通過3G ANSI C136.31震動測試
- 電源供應器外置易維修，適合長天期保固條件

應用



道路照明



人行道照明



停車場照明

[www.deltaww.com](http://www.deltaww.com)



	SLDD2Y3M1 BAT-5C	SLDD2N3M1 BAT-5C	SLDD4Y3M1 BAT-5C	SLDD4N3M1 BAT-5C	SLDD7Y3M1 BAT-5C	SLDD7N3M1 BAT-5C	SLDDAY3M1 BAT-5C	SLDDAN3M1 BAT-5C	SLDDEY3M1 BAT-5C	SLDDEN3M1 BAT-5C
額定輸出流明	2,700 lm		5,250 lm		9,750 lm		14,700 lm		18,000 lm	
額定電壓	110/220 Vac, 50/60 Hz									
額定消耗功率	18 W		35 W		65 W		100 W		130 W	
額定發光效率	150 lm/W									
演色性	>70 Ra									
色溫	3,000 K	5,000 K	3,000 K	5,000 K	3,000 K	5,000 K	3,000 K	5,000 K	3,000 K	5,000 K
操作溫度	-20~50 °C									
功率因子	> 0.94					> 0.95				
防護等級	IP66									
安規	CNS15233/ 全台報告/ RoHs									
LED壽命	L70>50,000 hrs									
重量	1.5 Kg				3.3 Kg		3.6 Kg		5.0 Kg	
配光曲線										

尺寸圖	170	184	230	368



台北市內湖區瑞光路186號  
 電話: + 886 2 8797 2088  
 傳真: + 886 2 6606 3308  
 email: LS.Sales@deltaww.com



buildings.deltaww.com

SLDD Series\_cht\_202301  
 All specifications are subject to change without notice. Copyright © Delta Electronics, Inc. All rights reserved.