


STREET LIGHTING

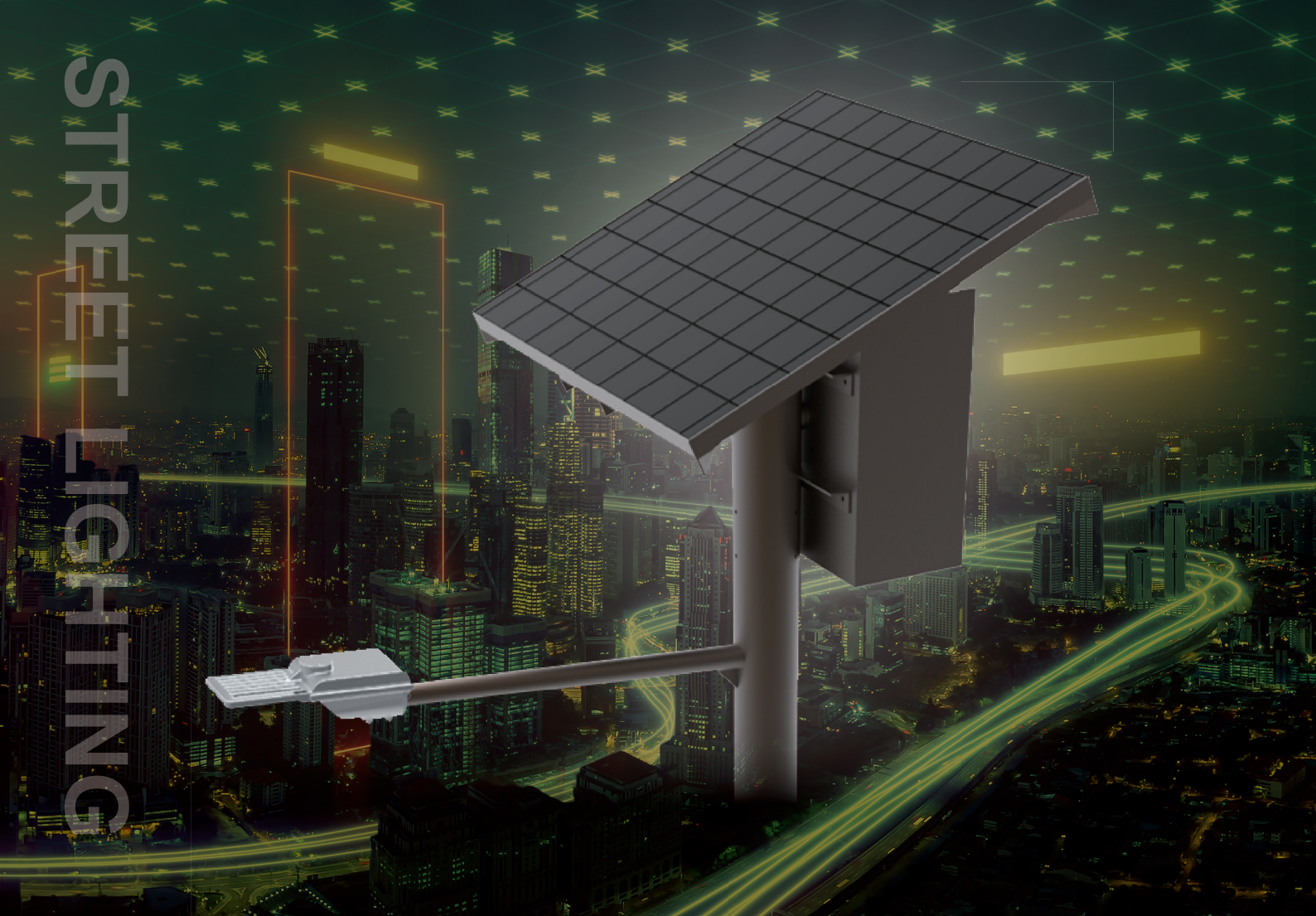

太陽能路燈

SLSF Series

節能高亮度 可介接管理系統

- 採用單晶太陽能模組, 搭配磷酸鋰鐵電池以及多功能控制器所組成的太陽能路燈
- 具有高亮度 LED 和被動散熱設計的完全模塊化裝置
- LED壽命長達50,000 小時(LED 規格)
- 燈具通過 ANSI C136.31-2010 的 3G 振動級別和耐17 級風壓測試

應用



道路照明



人行道照明




停車場照明

www.deltaww.com



	BA-SLSF2*	BA-SLSF4*	BA-SLSF6*
額定輸出流明	3478/3417 lm	6362/6301 lm	8870/8849 lm
燈板電壓	24		
燈具光型	T2/T3		
演色性	>70 Ra		
色溫	4000/5000		
晶片數量	72		
防護等級	IP66(LED燈具) / IP67(太陽能模組) / IPX4(配電箱)		
重量	3.4 Kg		
單晶太陽能模組功率	105 *1W	180 *1 W	180 * 1W
磷酸鋰鐵電池容量	30 Ah	60 Ah	100 Ah
控制器	充電方式	PWM / MPPT(Option)	
	燈控模式	L / T / P	
環境要求			
操作溫度	0 ~50 °C		
放電溫度	-20 ~55 °C		
儲存溫度	-20 ~55 °C		
包裝			
紙箱尺寸*2套	526x483x170 mm		
包裝毛重	8 Kg		
安裝建議			
單晶太陽能模組 風荷載率	130 mph		
安裝高度	4-7 m	5-8 m	6-8 m
安裝距離	20-30 m		
側入口外徑	60 mm		
配光曲線			
尺寸圖			

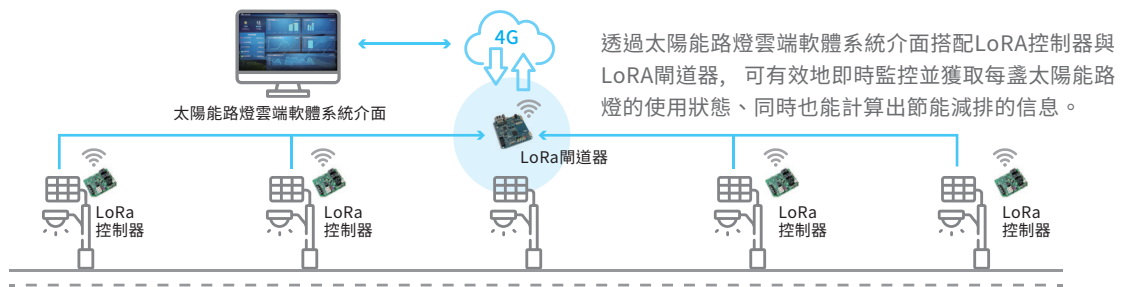

台北市內湖區瑞光路186號
 電話: + 886 2 8797 2088
 傳真: + 886 2 6606 3308
 email: LS.Sales@deltaww.com



buildings.deltaww.com

SLSF Series_cht_202302
 All specifications are subject to change without notice. Copyright © Delta Electronics, Inc. All rights reserved.