



高天井燈

Legatto Radiant Series

光輸出效率最佳

- 發光效率高達188lm/W
- 優雅外型, 極簡設計概念
- 多樣化安裝方式, 掛勾, 鋼管等
- 高度整合紅外線感測器

應用



工業廠辦



倉儲





運輸維修場域



展示大廳

www.deltaww.com

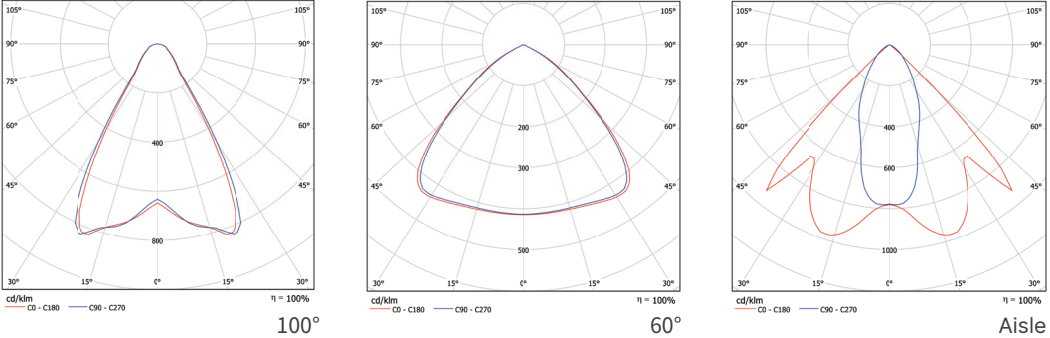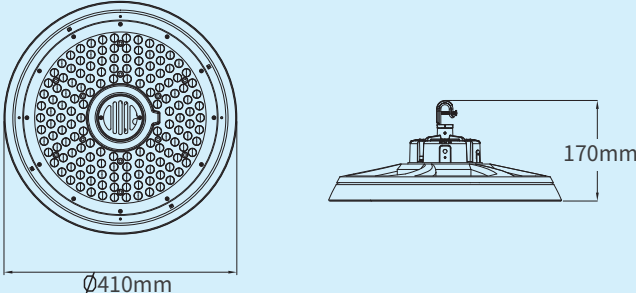

	SBDB75H0DE-2	SBDB95H0DE-2	SBDBC5H0DE-2	SBDBF5H0DE-2	SBDBM5H0DE-2	SBDBN5H0DE-2
輸出流明	13,000 lm	16,500 lm	22,500 lm	27,500 lm	33,000 lm	36,500 lm
額定電壓	110-277 V					
發光效率	186 lm/W	183 lm/W	188 lm/W	183 lm/W	183 lm/W	174 lm/W
消耗功率	70 W	90 W	120 W	150 W	180 W	210 W
演色性	≥ 80 Ra					
色溫	5000K (4000K Available)					
操作溫度	Ta : -40~60+°C at 200Vac					
	當溫度超標, 保護機制將會為動態緩慢調降瓦數以確保產品壽命, 並且當環境溫度下降後, 將會自動回復					
功率因子	≥ 0.9					
發光角度	100° / 60° / Aisle (option)					
保固	5 Years					
重量	3.5 KG					
控制介面	0-10 V					
安裝介面	掛勾 / 固定式 / 鋼管					
配件選項	U型支架 / 紅外線感應器					
配光曲線						
尺寸圖						
備註	另有色溫可選: 4000K, 另有不同發光角度可選: 60° / aisle 對應不同色溫及發光角度, 產品型號將有所調整					



台北市內湖區瑞光路186號
 電話: + 886 2 8797 2088
 傳真: + 886 2 6606 3308
 email: LS.Sales@deltaww.com



buildings.deltaww.com

Legatto Radiant Series_cht_202501
All specifications are subject to change without notice. Copyright © Delta Electronics, Inc. All rights reserved.