



尺寸图 单位: mm

VHB30ACMRP

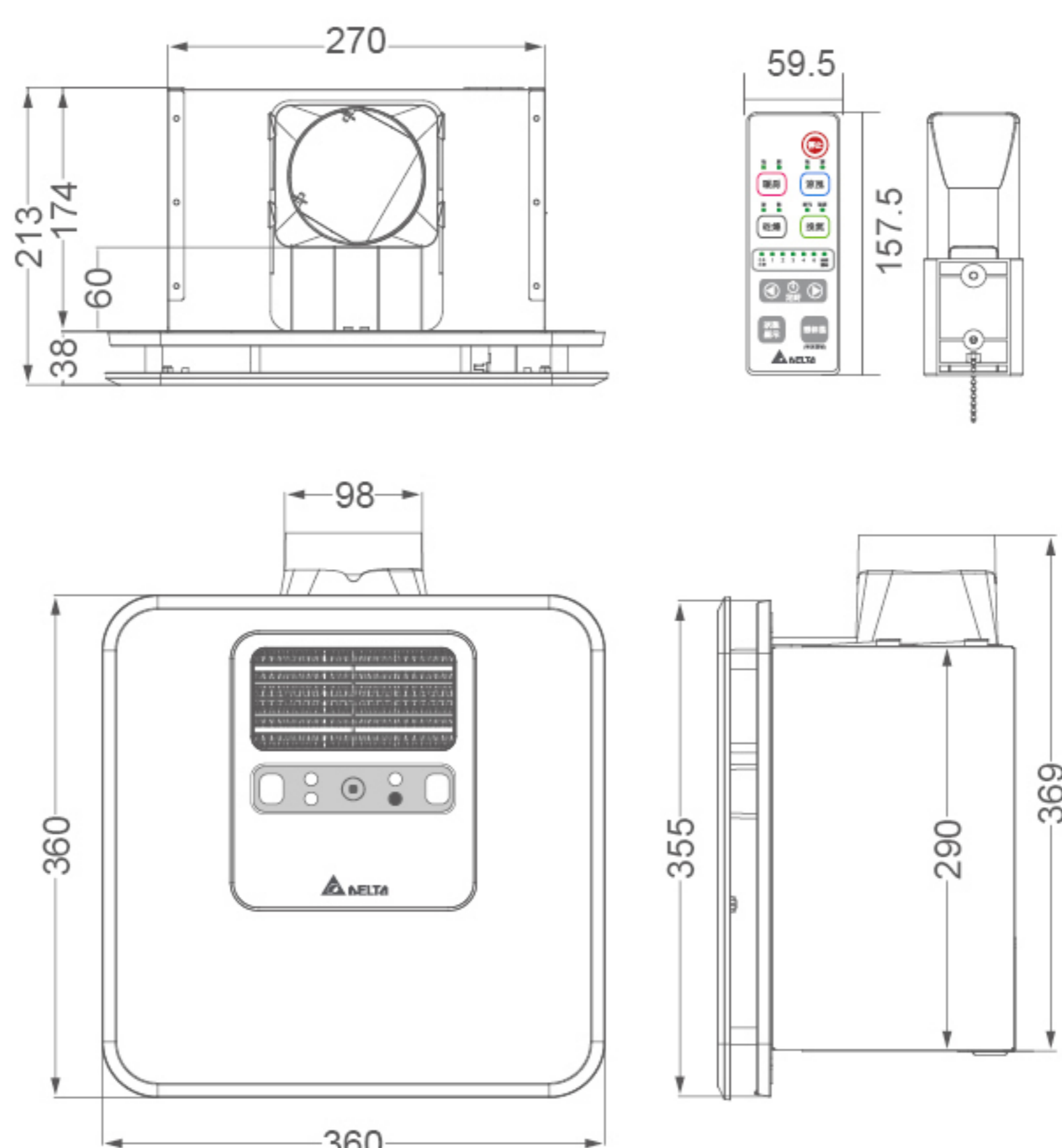

面板尺寸: 360X360mm 出风口尺寸: Ø100mm


BQT30CR

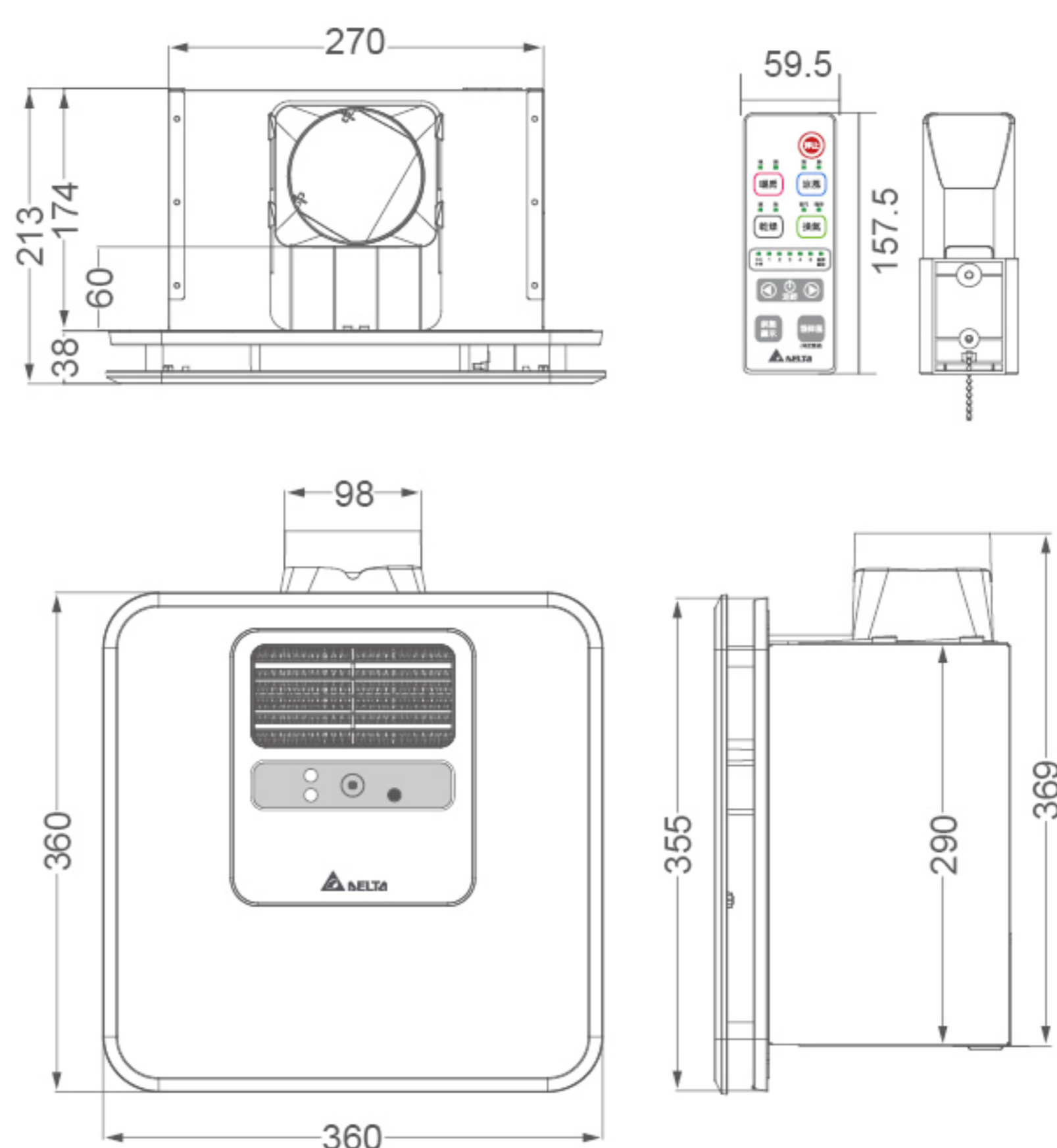

面板尺寸: 360X360mm 出风口尺寸: Ø100mm

性能曲线图

VHB30ACMRP、BQT30CR

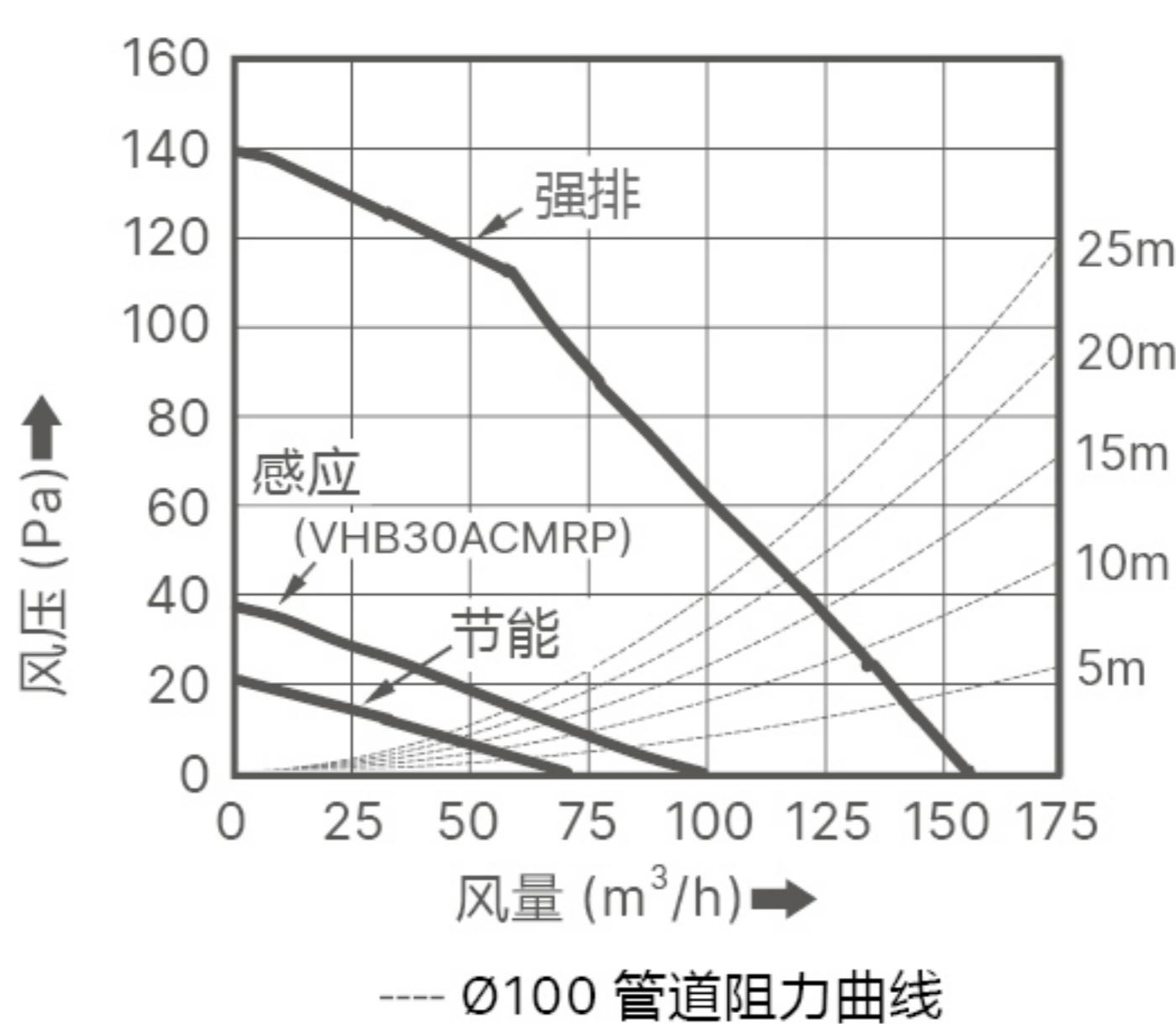

产品规格

型号 Part No.	净重 kg	额定电源 / 频率 VAC/Hz	输入功率 Watt	风量 m ³ /h		噪音 dB-A	安装孔尺寸 mm	功能	
				内循环	换气				
VHB30ACMRP BQT30CR	5.5	220/50	2000	150	-	42	300X300	暖房	强
			1900	120	-	39			弱
			13	150	-	41		凉风	强
			10	120	-	38			弱
			13	100	60	40		干燥	凉
			1800	100	60	41			热
			3	-	75	24		换气	节能
			9	-	160	39			强排

- 最大风量是在静压为 0 时的数值，最大静压是在风量为 0 时的数值。
- 风量是本公司测试结果的中心值，有 ±10% 的公差范围。
- 噪音量测试在无响室中进行，量测点于进气口正面、左侧、右侧各 1m 取平均值。
- 特性皆在额定电源下的数值，规格若有变动，将不另行通知。