



尺寸图 单位: mm

集成吊顶专用 BQT60DLED 照明双速型

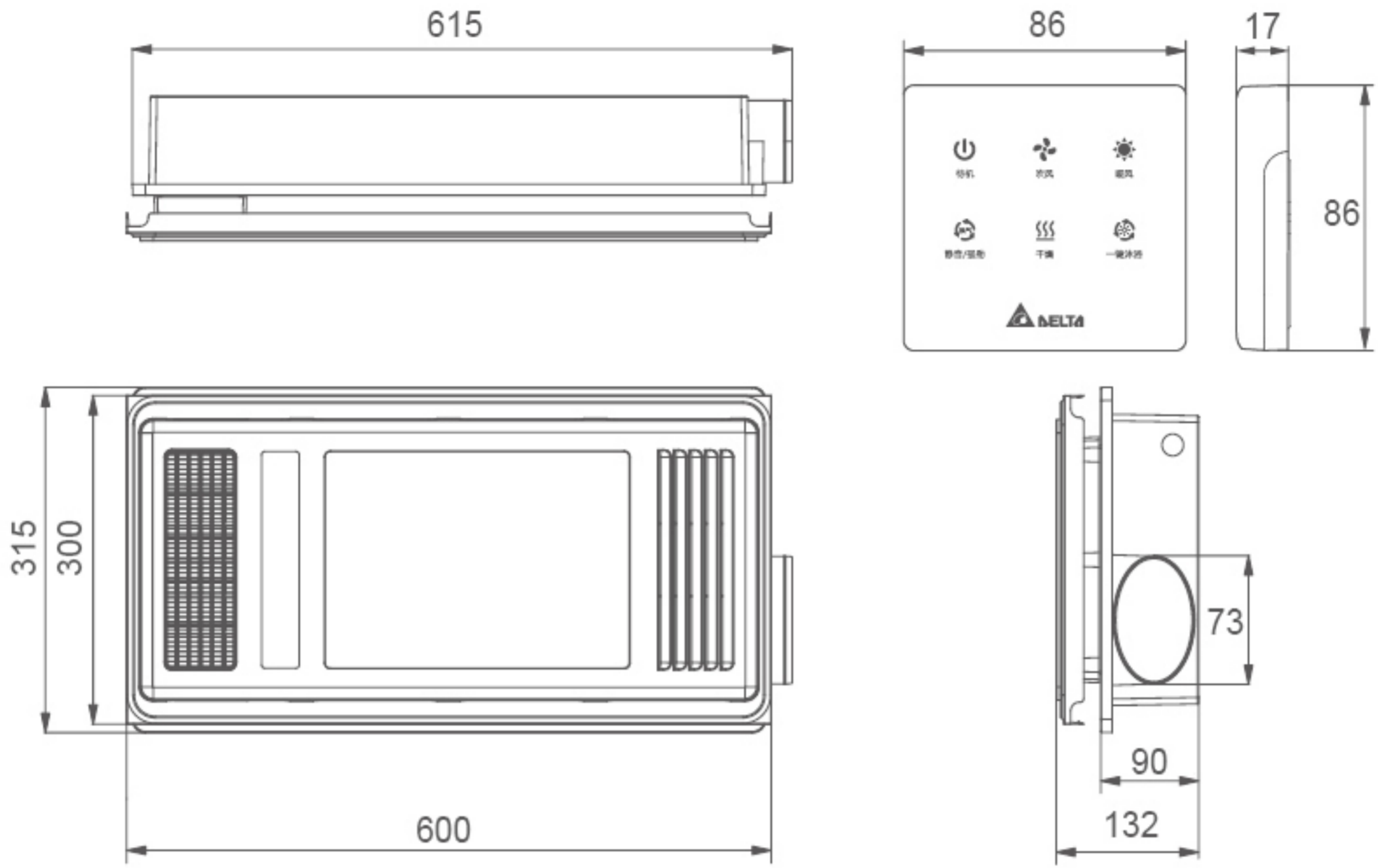

性能曲线图

BQT60DLED 照明双速型

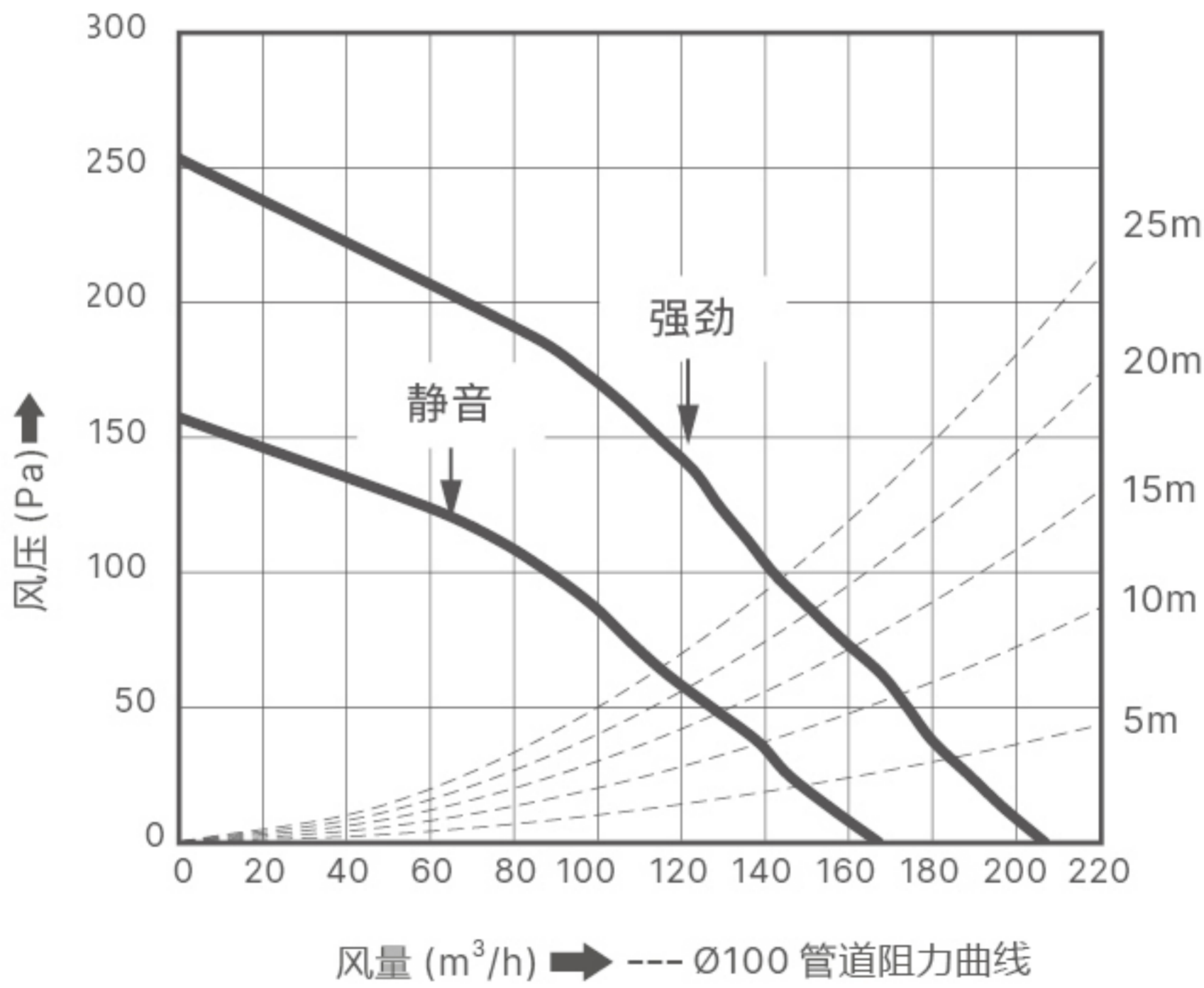

产品规格

型号 Part No.	净重 kg	额定电源 / 频率 VAC/Hz	档位	输入功率 Watt	风量 m ³ /h	静压 Pa	噪音 dB-A	安装孔尺寸 mm
BQT60DLED	4.0	220/50	换气	强劲	20	200	250	600×300
	静音			12	160	150	42	
BQT60DLED-MTL (金属)	5.5		暖风	2300	-	-	47	
			吹风	20	-	-	47	

- 最大风量是在静压为 0 时的数值，最大静压是在风量为 0 时的数值。
- 风量是本公司测试结果的中心值，有 ±10% 的公差范围。
- 噪音量测试在无响室中进行，量测点于进气口正面、左侧、右侧各 1m 取平均值。
- 特性皆在额定电源下的数值，规格若有变动，将不另行通知。

配件对照表

对应機種	功率 Watt	光通量 流明	色温	配件名称	使用数量
BQT60DLED	12	800	冷白光 6300K	LED 灯具	1