


尺寸图 单位: mm

VHB30ACRP-G


集成吊顶、石膏吊顶均可安装 (内附吊耳组)

可视吊顶方式使用不同安装方法, 建议另购 M8 或 M10 吊杆使用

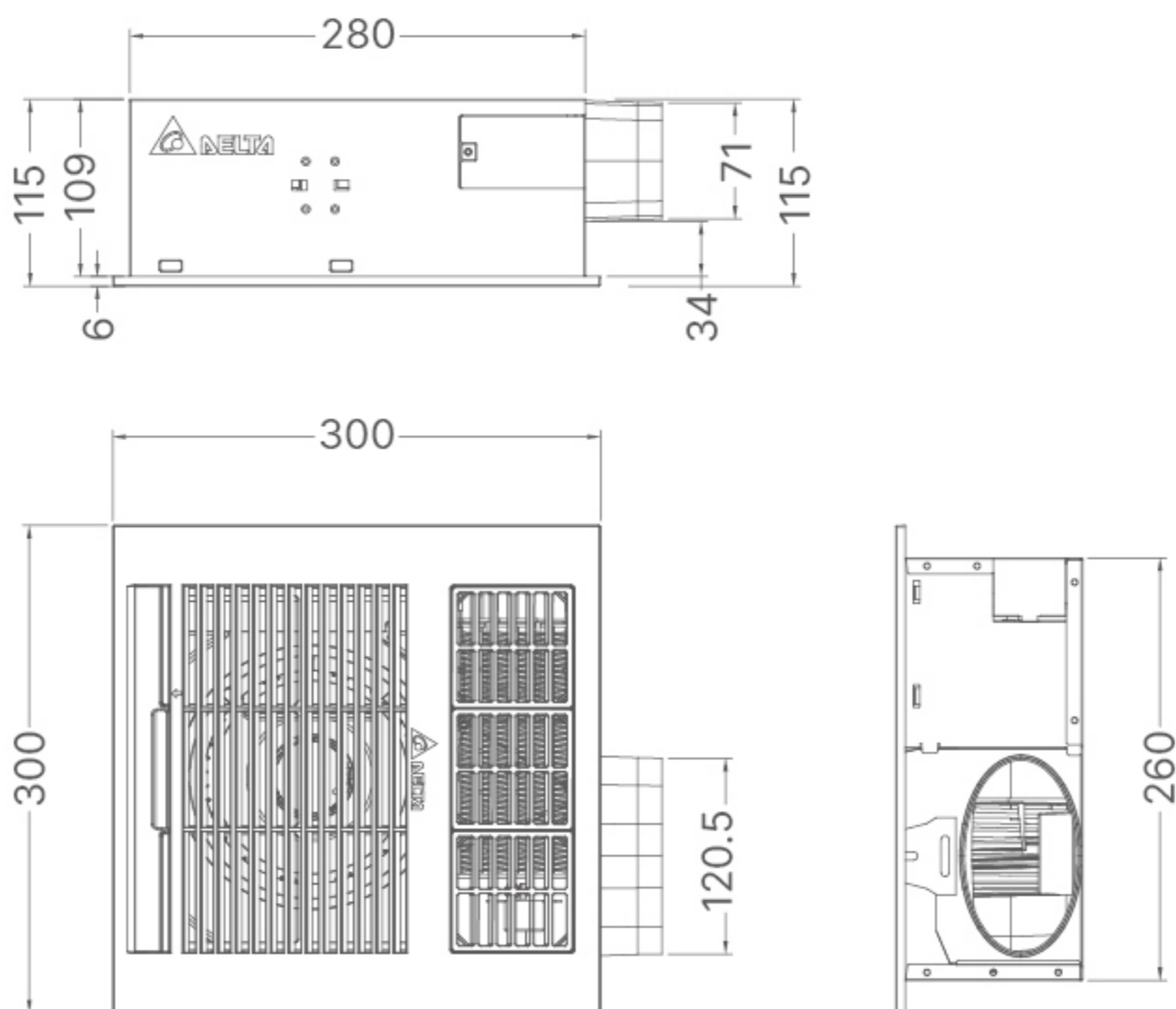

性能曲线图

VHB30ACRP-G

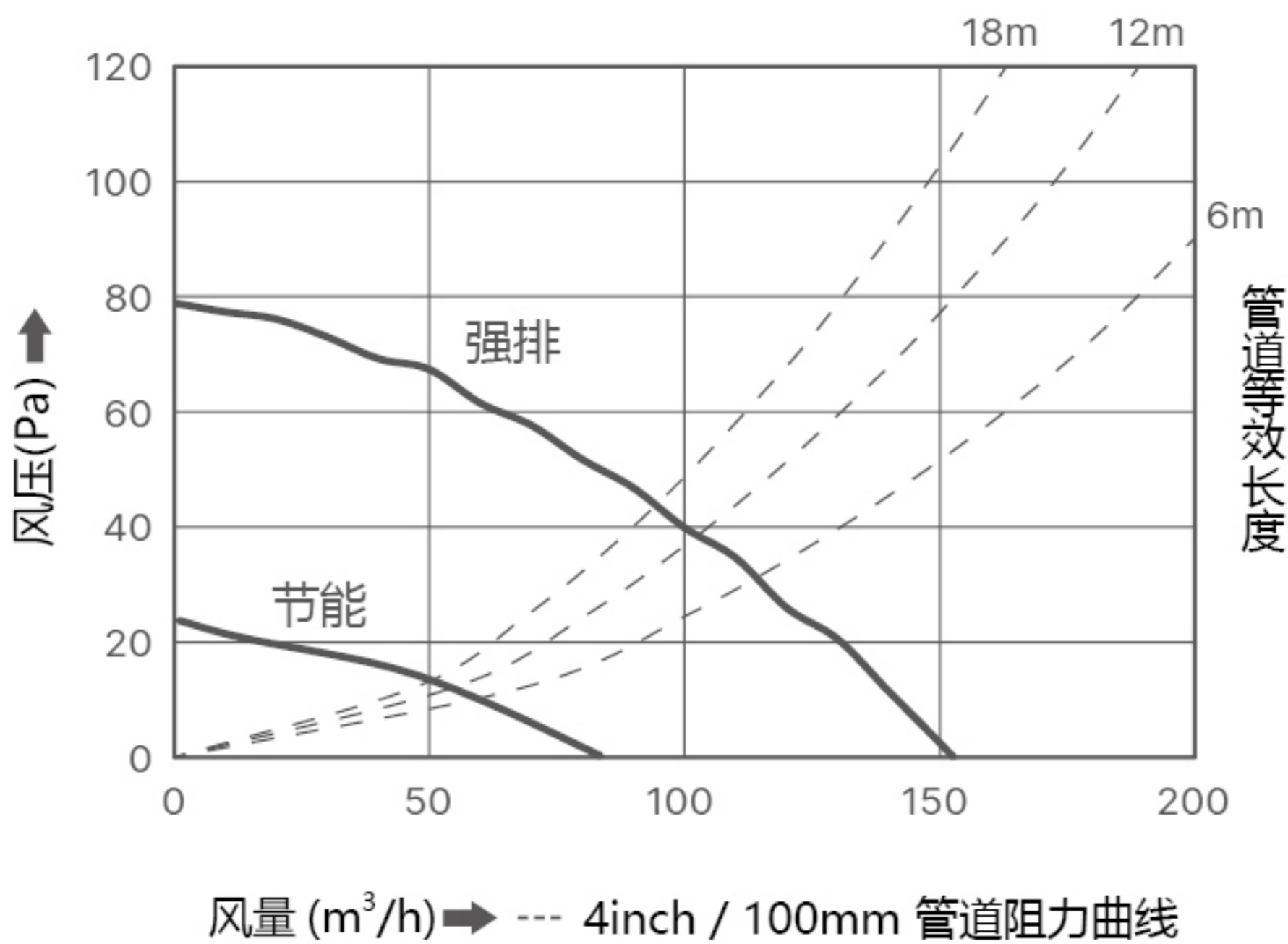

产品规格

型号	净重 (kg)	额定电源 (VAC)	频率 (Hz)	输入功率 (Watt)	噪音 (dB-A)	安装尺寸 (mm)	功能	备注
VHB30ACRP-G	2.8	220~	50	2100	48	集成吊顶 300X300 石膏天花 285X265	暖房	最大换气风量 155 m ³ /h
				8	45		凉风	
				8	43		凉干燥	
				1600	48		热干燥	
				10	42		换气	
				5	36		节能换气	

• 最大风量是在静压为 0 时的数值, 最大静压是在风量为 0 时的数值。

• 噪音量测试在无响室中进行, 量测点于进气口正面、左侧、右侧各 1m 取平均值。

• 风量是本公司测试结果的中心值, 有 ±10% 的公差范围。

• 特性皆在额定电源下的数值, 规格若有变动, 将不另行通知。