


尺寸图 单位: mm


VEB250AP-REC

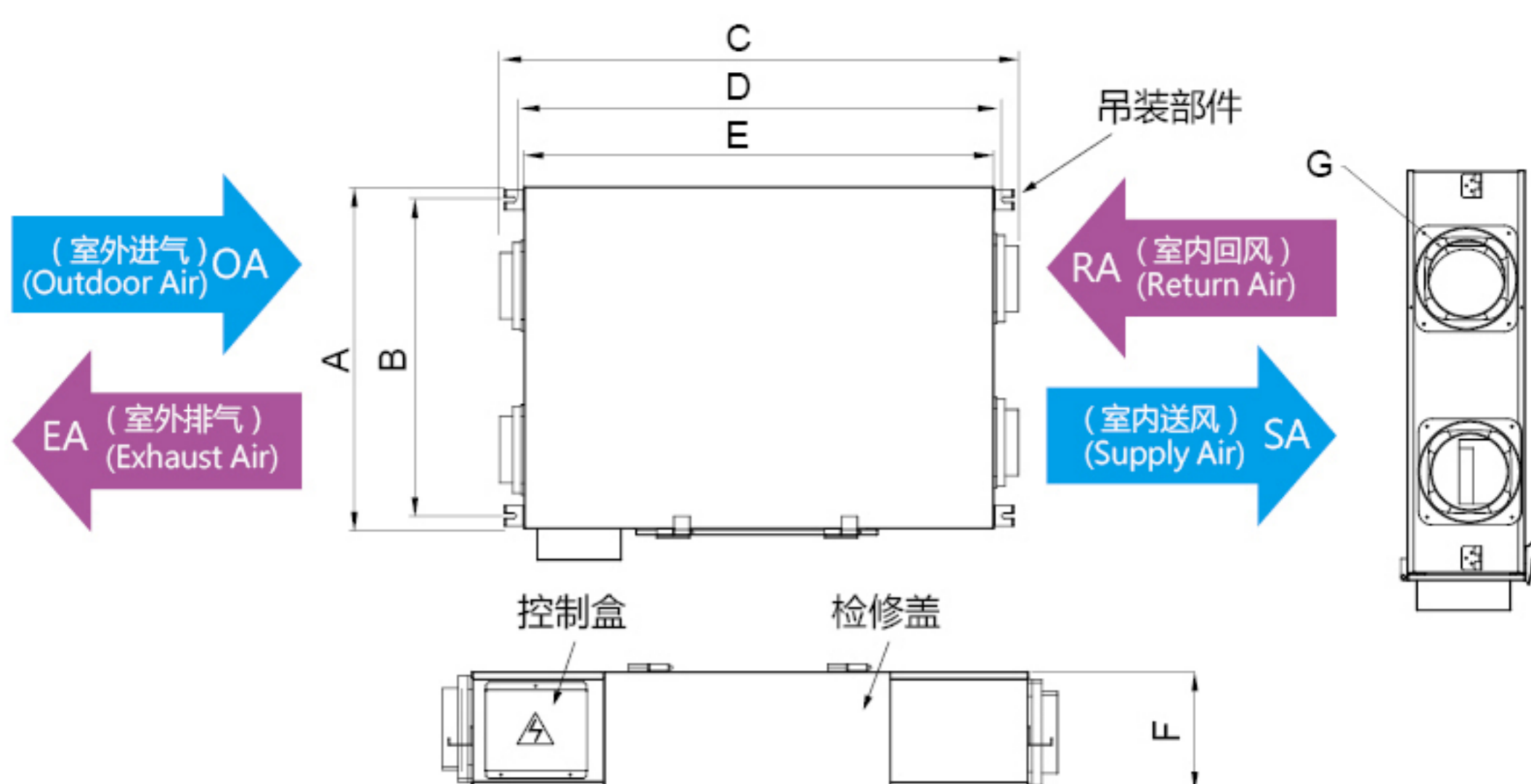

型号	A	B	C	D	E	F	G
VEB250AP-REC	750	694	1138	1074	1030	218	Ø145

性能曲线图

VEB250AP-REC

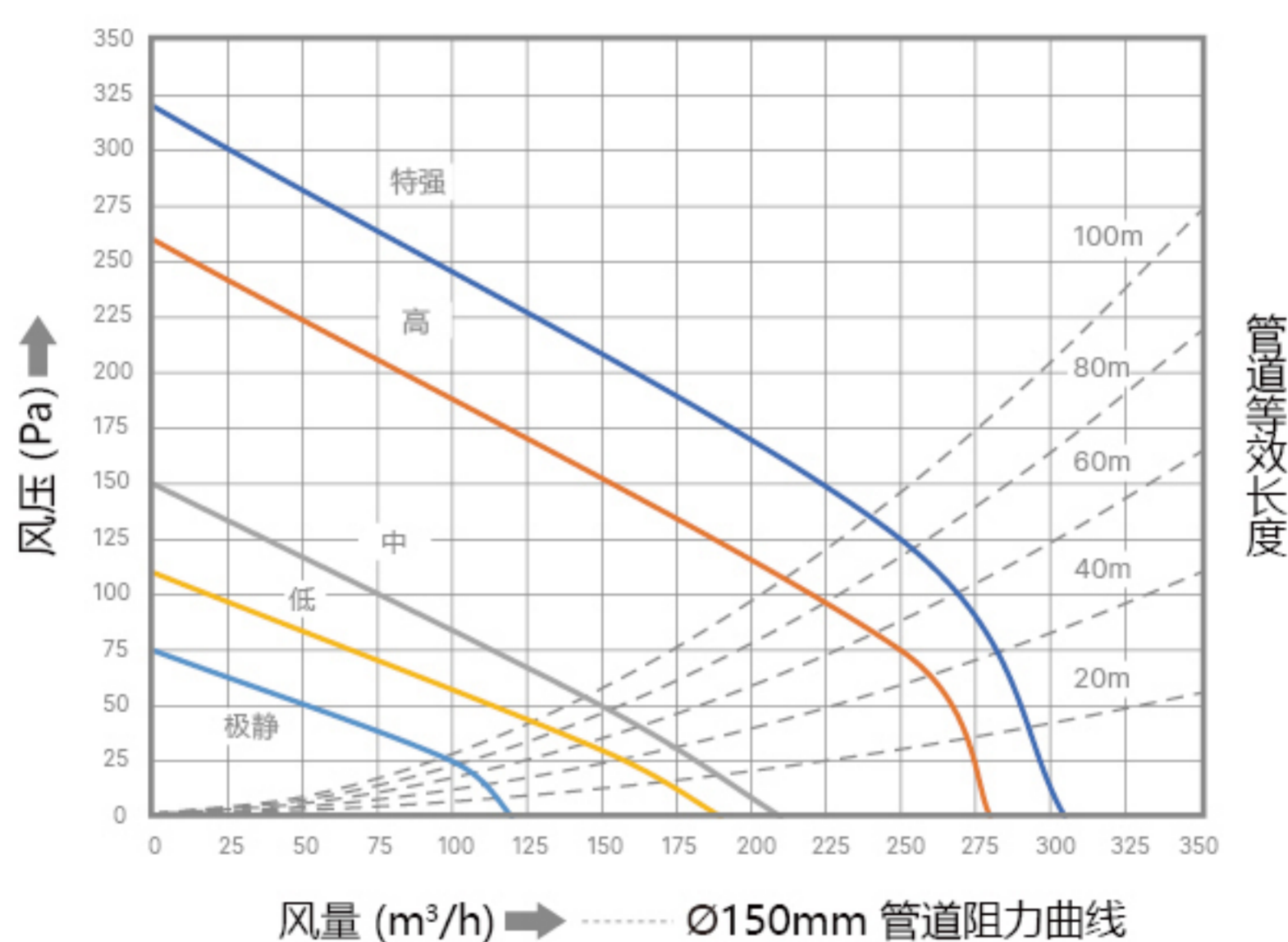

产品规格

型号 Part No.	安装尺寸 mm	适用空间 m ²	连接管 尺寸 mm	净重 kg	额定电源/ 频率 VAC/Hz	输入功率 Watt	风量 m ³ /h	最大风压 Pa	噪音 dB-A	全热交换效率 (%)		档位
										制冷	制热	
VEB250AP-REC	750×1030	≤ 150	145	35	220/50	76	250	125	36	76	72	特强
						62	250	75	33	80	76	高
						28	150	50	26	85	80	中
						24	150	30	24	88	82	低
						16	100	25	22	90	84	极静

- 噪音量测是在机体进与出风口处皆连接导风管，其值在机体正下方 1.5 m 处测得。
- 风量、功率、噪音值等数据是在静压状态下的数据。
- 风量是本公司测试结果的中心值，有 ±10% 的公差范围。

- 特性皆在额定电源下的数值，规格若有变动，将不另行通知
- 噪音值于无响室测得，实际安装状态下会包含反射音等杂音，故会高于测量值。

配件对照表

控制面板

对应機種	配件型号	配件名称	使用数量
VEB250AP-REC	VFRU-ERV-04SS	智能控制器	1

滤网配件

对应機種	配件型号	配件名称	使用数量
VEB250AP-REC	VFRU-E25R-PF	初效滤网	2
	VFRU-ERV-02AF	活性炭滤网	1
	VFRU-ERV-03DF	HEPA 抑菌涂层滤网	1

机组滤芯

对应機種	配件型号	配件名称	使用数量
VEB250AP-REC	VFRU-E25R-EX	热交换芯	2