



尺寸图 单位: mm

集成吊顶专用 BPT30CX-F

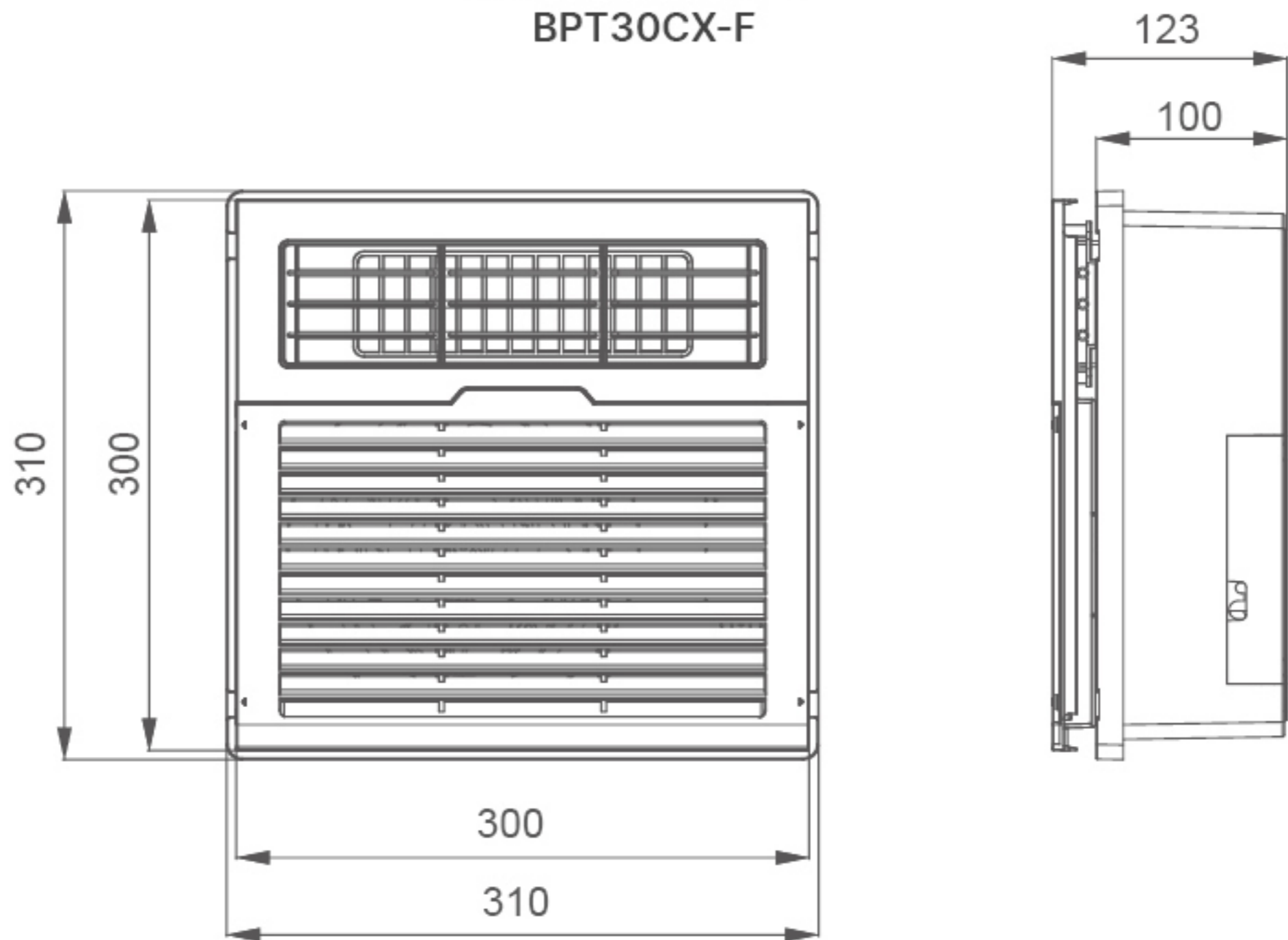

性能曲线图

BPT30CX-F

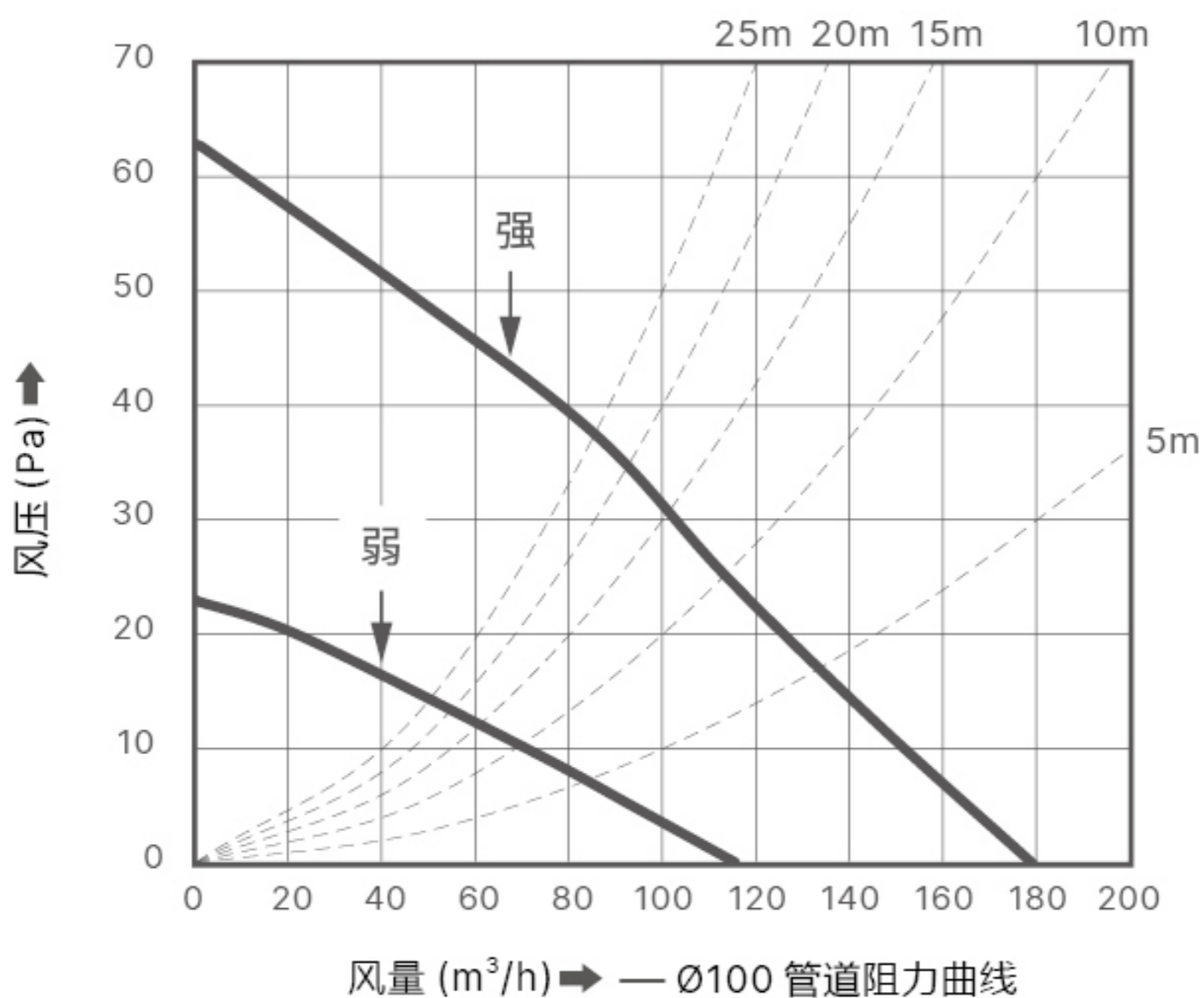

产品规格

型号 Part No.	净重 kg	额定电源 / 频率 VAC/Hz	档位	消耗功率 Watt	风量 m3/h	静压 Pa	噪音 dB-A
BPT30CX-F	2.0	220/50	强	20	180	60	50
			弱	6	115	20	38

• 最大风量是在静压为 0 时的数值，最大静压是在风量为 0 时的数值。

• 风量是本公司测试结果的中心值，有 ±10% 的公差范围。

• 噪音量测试在无响室中进行，量测点于进气口正面、左侧、右侧各 1m 取平均值。

• 特性皆在额定电源下的数值，规格若有变动，将不另行通知