


尺寸图 单位: mm


VEB250AP-A

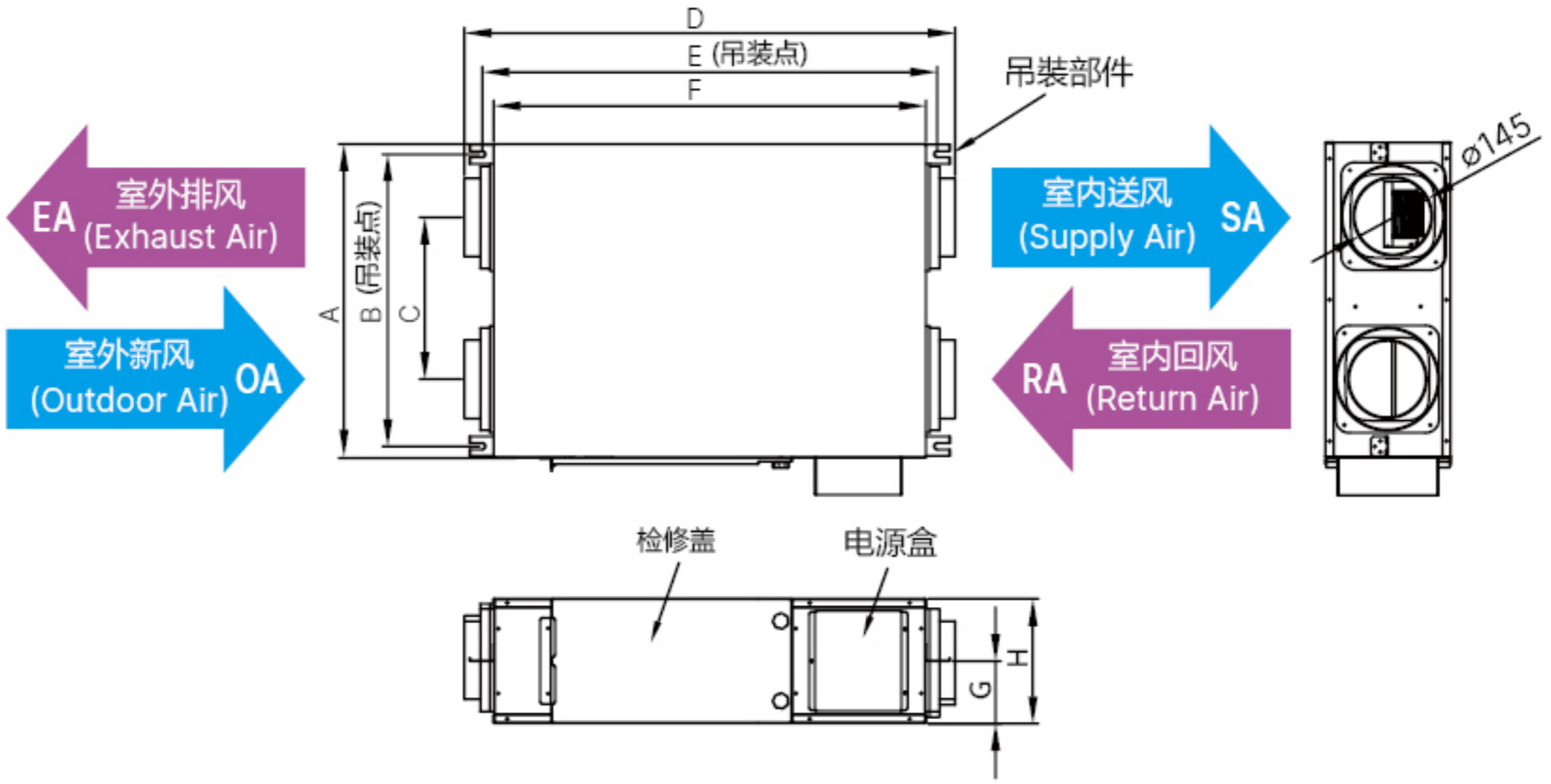

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I (连接管尺寸)
VEB250AP-A	580	541	300	908	842	800	115	230	$\phi 145$

性能曲线图

VEB250AP-A

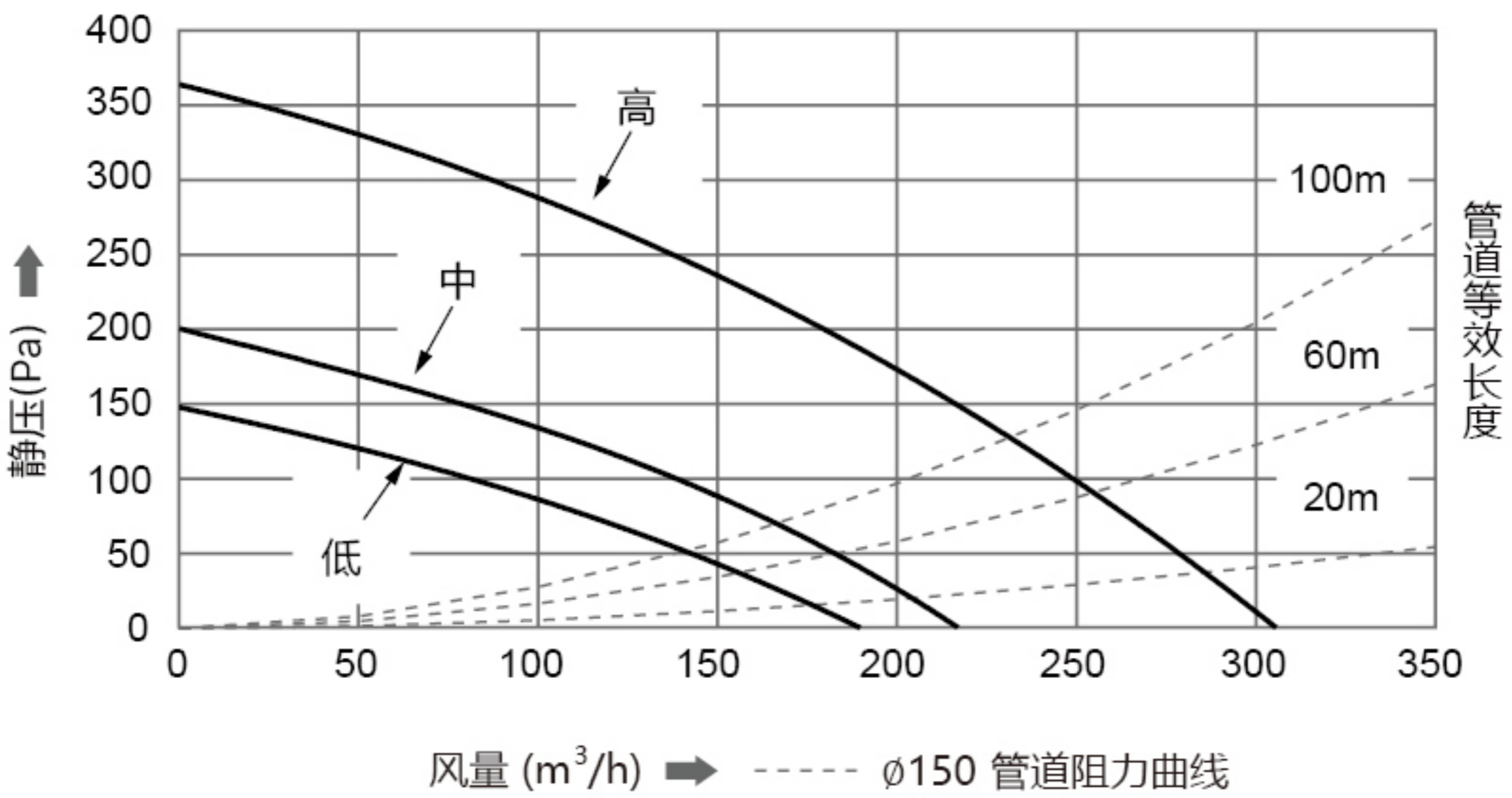

产品规格

型号 Part No.	安装尺寸 mm	适用空间 m ²	连接管 尺寸 mm	净重 kg	额定电源 / 频率 VAC/Hz	输入功率 Watt	风量 m ³ /h	静压 Pa	噪音 dB-A	全热交换效率 (%)		档位
										制冷	制热	
VEB250AP-A	541x842	<95	145	23	220/50	113	250	120	42	≥50	≥55	高
						52	150	90	36			中
						37	100	90	34			低

- 噪音量测是在机体进与出风口处皆连接导风管, 其值在机体正下方 1.5 m 处测得。
- 风量、功率、噪音值等数据是在表内静压状态下的数据。

- 特性皆在额定电源下的数值, 规格若有变动, 将不另行通知。
- 风量是本公司测试结果的中心值, 有 $\pm 10\%$ 的公差范围。

配件对照表

控制面板

对应機種	配件型号	配件名称	使用数量
VEB250AP-A	VFRU-ERV-02LS	液晶控制面板	1
	VFRU-ERV-04SS	智能控制器	1

机组滤芯

对应機種	配件型号	配件名称	使用数量
VEB250AP-A	VFRU-ERV-23PF	芯体过滤网	2
	VFRU-ERV-23PF2	初效过滤网 (OA)	1
	VFRU-ERV-23HF	HEPA 过滤网	1