

The power behind competitiveness

台達 Amplon 獅子座系列

單相不斷電系統 6/12 kVA

值得信賴的安全源動力

台達 Amplon 獅子座系列為在線式雙轉換不斷電電源系統。這套UPS系統係為消除斷電困擾所設計，為工作站、POS、ATM、家用設備、小型機房或生產設備提供優質電力。

內含輸出隔離變壓器，有效解決諧波問題或電源品質問題，同時保護電網與重要負載。

內建電池之設計，即便電源供應發生問題時，亦能為龐大的作業負載量持續提供穩定的電力；而如需更長的備份時間，亦可新增外接電池組，加強本系統之可用性。

系統特色

- 單相110/220 Vac雙電源輸出
- 寬廣的電壓輸入範圍(120V-276V)
- 高整機效率(>88%)，經濟模式可達94%
- 高輸入功率因數(>0.99)，有效提高能源利用率
- 可做雙機熱備載(Hot-Standby)以提高系統可靠度
- H級輸出隔離變壓器設計
- 內建旁路維護開關
- 便利的操作介面與LCD狀態顯示
- 可加購充電器，有效縮短電池回充時間
- 遠端緊急關機功能(REPO)
- 可選購外接電池箱以延長備用時間
- 搭配Win7相容的電源管理軟體，可做遠端集中監控



資料中心



網路



保全業



醫療業



工業設備



銀行業

 **DELTA 台達**
Smarter. Greener. Together.

台達 Amplon 獅子座系列


單相不斷電系統 6/12 kVA

技術規格

型號	GES602N500198		GES123N500198
額定容量	6kVA / 4.2kW		12kVA / 8.4kW
交流輸入	額定電壓	220V / 230V	
	電壓範圍	176 ~ 276Vac (≥70% 額定負載)	
		120 ~ 276Vac (≤70% 額定負載)	
	頻率範圍	50/60 ± 5Hz	
	輸入功率因數	>0.99	
交流輸出	電壓及穩定度	110V / 220V ; ±2%	
	頻率及穩定度	50/60 ± 0.5Hz	
	過載能力	102% ~ 125%維持1分鐘·跳旁路	
		125% ~ 150%維持30秒·跳旁路	
	> 150%立即跳旁路		
整機效率 (正常輸入電壓)	AC-AC : >88%		
經濟模式(ECO Mode)	>94%		
電池	型式	鉛酸免加水免保養電池	
	備用時間 (滿載)	≥7分鐘	≥3分鐘
	再充電時間	8小時回充至90%容量	
轉換時間	市電斷電/復電	零轉換	
指示燈	LED狀態指示	市電狀態、旁路供電、電池供電、故障	
	LCD狀態指示	UPS狀態、輸出入電壓、頻率、負載狀況、電池狀況、故障訊息	
	警報聲音	蜂鳴器	
通訊介面	標準	DB9接頭	RS232 · 乾接點
		RJ11	遠端緊急關機
	選配	SNMP卡、Modbus卡、可程式Relay I/O控制卡、環境監測器、SMNP+Hub外接盒	
環境	噪音 (1公尺距離)	<53dB	<65dB
	溫度	0~40°C	
	溼度	5%~95% (不結露)	
其它	安規	EN50091-1-1 / BSMI	
	電磁相容	CNS 13438甲類/ EN62040-2 Class A認證	
	EMC	IEC61000-2-2 / IEC61000-4-2 Level 3 / IEC61000-4-3 Level 3 / IEC61000-4-4 Level 4 / IEC61000-4-5 Level 4認證	
	電池啟動	有	
機構	外接電池箱功能	有(選購配備)	
	外觀尺寸(WxDxH) (mm)	280 x 581 x 761	
	標準型機種重量 (Kg)	133	165



LCD顯示與操作面板

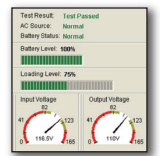

電源管理軟體



台達電子全系列從600VA到4000kVA的不間斷電源系統產品，提供最完整的電源保護，成為客戶競爭力的最佳後盾。

由於本公司不斷研發改良，請洽本公司或經銷商查詢最新規格

全省聯絡方式

台北
11491 台北市內湖區瑞光路186號
Tel : 02-8797 2088

新竹
30076 新竹科學園區研發二路2號5樓
Tel : 03-579 8140

台中
40744 台中市西屯區河南路二段
262號9樓之10
Tel : 04-2708 4818

台南
74144 台南市善化區環東路二段39號
Tel : 06-505 6565